


SLIBESKIVE USEIT® SUPERPAD, TRÆ

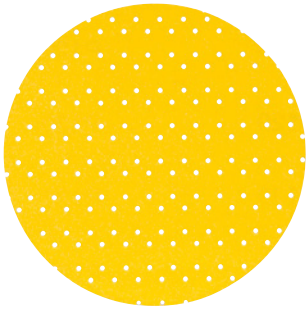

Billedeksempel



Form	Skive
Hulmønster	Flere perforeringer
Klæbesystem	Grip

Diameter (Ø)	Kornstørrelse	Art.nr.	Stk. pr. pk.
125 mm	60	0581 202 60	25
125 mm	80	0581 202 80	25
125 mm	100	0581 202 100	25
125 mm	120	0581 202 120	25
125 mm	150	0581 202 150	25
125 mm	240	0581 202 240	25
150 mm	40	0581 203 40	25
150 mm	60	0581 203 60	25
150 mm	80	0581 203 80	25
150 mm	100	0581 203 100	25
150 mm	120	0581 203 120	25
150 mm	150	0581 203 150	25
150 mm	180	0581 203 180	25
150 mm	220	0581 203 220	25
150 mm	240	0581 203 240	25
150 mm	320	0581 203 320	25
150 mm	600	0581 203 600	25
225 mm	40	0581 205 40	25
225 mm	60	0581 205 60	25
225 mm	80	0581 205 80	25
225 mm	100	0581 205 100	25
225 mm	120	0581 205 120	25
225 mm	150	0581 205 150	25

Anvendelsesområde

Würth Superpad til træ er universelt egnet til brug med alle bagplader (uanset huller) - med eller uden støvudsugning.

Den perforerede slibeskive til behandlet og ubehandlet hårdt og blødt træ, spartelmasser, plast, gipsplader, maling, hårde og bløde malesystemer og mineraliske materialer (syntetisk sten).

Slibestøvet suges væk fra hele overfladen

- Ingen tilstopning, høj slibeydeevne, lang levetid, ensartet sliberesultat
- Støv- og skyggefrit resultat

Sparer tid og penge

Kortere slibetid og effektivt arbejde med en slibepformance op til fire gange længere end for almindelige perforerede slibemidler

Ingen tilstopning af slibeskiven

I modsætning til almindelige perforerede slibemidler er hulmønsteret i Würth Useit Superpad Wood blevet optimeret til materialet og mængde af støv, der opstår

Bemærk

Skivediameter på 225 mm er især ideel til at slibe gipsplader, hvor der er anvendt spartelmasse i gipsvægge (egnet til „Giraf“ slibemaskinen med lang hals).