


## Kartioholkkikiilahihnapyörä SPA-3

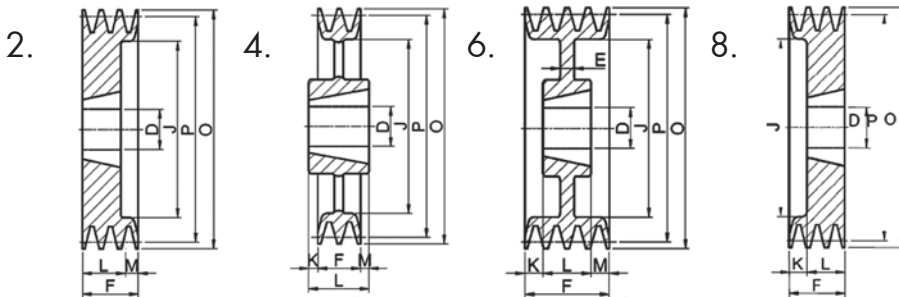

**Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan.**  
**Kiilahihnapyörät kartioholkki-kiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille.**

Materiaali:

Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561

Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu; Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s

Tuote n:o	Tyyppi SPA	Urien lukumäärä	P	O	Kuvan numero	Kartioholkki	Maksimi poraus D	E	F	J	K	L	M	N
1807 414 927	71-3 TL1108	3	71	76,5	8	1108	28	-	50	40	28,0	22	-	-
1807 414 930	75-3 TL1108	3	75	80,5	8	1108	28	-	50	44	28,0	22	-	-
1807 414 933	80-3 TL1210	3	80	85,5	8	1210	32	-	50	50	25,0	25	-	-
1807 414 936	85-3 TL1210	3	85	90,5	8	1210	32	-	50	55	25,0	25	-	-
1807 414 939	90-3 TL1610	3	90	95,5	8	1610	42	-	50	59	25,0	25	-	-
1807 414 942	95-3 TL1610	3	95	100,5	8	1610	42	-	50	63	25,0	25	-	-
1807 414 945	100-3 TL1610	3	100	105,5	2	1610	42	-	50	66	-	25	25,0	-
1807 414 948	106-3 TL1610	3	106	111,5	2	1610	42	-	50	72	-	25	25,0	-
1807 414 951	112-3 TL2012	3	112	117,5	8	2012	50	-	50	78	18,0	32	-	-
1807 414 954	118-3 TL2012	3	118	123,5	2	2012	50	-	50	84	-	32	18,0	-
1807 414 957	125-3 TL2012	3	125	130,5	2	2012	50	-	50	91	-	32	18,0	-
1807 414 960	132-3 TL2012	3	132	137,5	2	2012	50	-	50	98	-	32	18,0	-
1807 414 963	140-3 TL2517	3	140	145,5	8	2517	60	-	50	106	5,0	45	-	-
1807 414 966	150-3 TL2517	3	150	155,5	8	2517	60	-	50	116	5,0	45	-	-
1807 414 969	160-3 TL2517	3	160	165,5	8	2517	60	-	50	125	5,0	45	-	-
1807 414 972	170-3 TL2517	3	170	175,5	8	2517	60	-	50	135	5,0	45	-	-
1807 414 975	180-3 TL2517	3	180	185,5	8	2517	60	-	50	146	5,0	45	-	-
1807 414 978	190-3 TL2517	3	190	195,5	8	2517	60	-	50	156	5,0	45	-	-
1807 414 981	200-3 TL2517	3	200	205,5	6	2517	60	20	50	165	2,5	45	2,5	123
1807 414 984	212-3 TL2517	3	212	217,5	6	2517	60	20	50	177	2,5	45	2,5	123
1807 414 987	224-3 TL2517	3	224	229,5	6	2517	60	20	50	189	2,5	45	2,5	124
1807 414 990	236-3 TL2517	3	236	241,5	6	2517	60	20	50	202	2,5	45	2,5	124
1807 414 993	250-3 TL2517	3	250	255,5	6	2517	60	20	50	215	2,5	45	2,5	124
1807 414 996	280-3 TL2517	3	280	285,5	6	2517	60	20	50	245	2,5	45	2,5	124
1807 414 999	300-3 TL3020	3	300	305,5	4	3020	75	-	50	265	0,5	51	0,5	146
1807 415 002	315-3 TL3020	3	315	320,5	4	3020	75	-	50	280	0,5	51	0,5	159
1807 415 005	335-3 TL3020	3	335	340,5	4	3020	75	-	50	300	0,5	51	0,5	159
1807 415 008	355-3 TL3020	3	355	360,5	4	3020	75	-	50	320	0,5	51	0,5	159
1807 415 011	400-3 TL3020	3	400	405,5	4	3020	75	-	50	365	-	51	1,0	159
1807 415 014	450-3 TL3020	3	450	455,5	4	3020	75	-	50	415	-	51	1,0	159
1807 415 017	500-3 TL3020	3	500	505,5	4	3020	75	-	50	465	-	51	1,0	159
1807 415 020*	560-3 TL3020	3	560	565,5	4	3020	75	-	50	525	-	51	1,0	159
1807 415 023*	630-3 TL3020	3	630	635,5	4	3020	75	-	50	595	-	51	1,0	159
1807 415 026*	800-3 TL3535	3	800	805,5	4	3535	90	-	50	765	19,5	89	19,5	175
1807 415 029*	900-3 TL3535	3	900	905,5	4	3535	90	-	50	865	19,5	89	19,5	175
1807 415 032*	1000-3 TL3535	3	1000	1005,5	4	3535	90	-	50	965	19,5	89	19,5	175