


Kartioholkkikiilahihnapyörä SPB-3

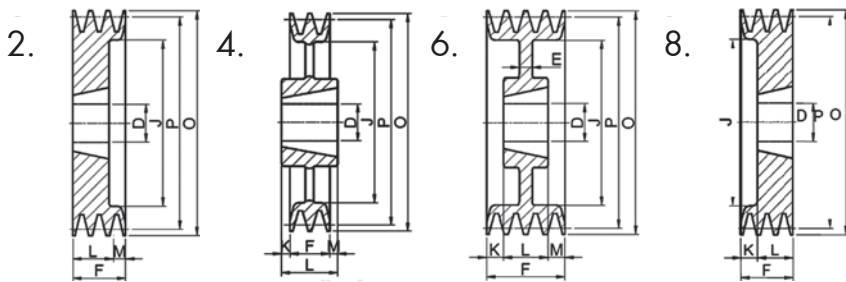

Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan.
Kiilahihnapyörät kartioholkki-kiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille.

Materiaali:

Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561

Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu; Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s

Tuote n:o	Tyyppi SPB	Urien lukumäärä	P	O	Kuvan numero	Kartioholkki	Maksimiporaus D	E	F	J	K	L	M	N
1807 415 572	100-3 TL1610	3	100	107	8	1610	42	-	63	62	38,0	25	-	-
1807 415 575	106-3 TL1610	3	106	113	8	1610	42	-	63	67	38,0	25	-	-
1807 415 578	112-3 TL1610	3	112	119	8	1610	42	-	63	72	38,0	25	-	-
1807 415 581	118-3 TL1610	3	118	125	2	1610	42	-	63	78	-	25	38,0	-
1807 415 584	125-3 TL2012	3	125	132	2	2012	50	-	63	82	-	32	31,0	-
1807 415 587	132-3 TL2012	3	132	139	2	2012	50	-	63	89	-	32	31,0	-
1807 415 590	140-3 TL2012	3	140	147	2	2012	50	-	63	97	-	32	31,0	-
1807 415 593	150-3 TL2517	3	150	157	2	2517	60	-	63	107	-	45	18,0	-
1807 415 596	160-3 TL2517	3	160	167	2	2517	60	-	63	117	-	45	18,0	-
1807 415 599	170-3 TL2517	3	170	177	2	2517	60	-	63	127	-	45	18,0	-
1807 415 602	180-3 TL2517	3	180	187	2	2517	60	-	63	137	-	45	18,0	-
1807 415 605	190-3 TL2517	3	190	197	2	2517	60	-	63	147	-	45	18,0	-
1807 415 608	200-3 TL2517	3	200	207	2	2517	60	-	63	157	-	45	18,0	-
1807 415 611	212-3 TL2517	3	212	219	6	2517	60	15	63	169	-	45	18,0	117
1807 415 614	224-3 TL2517	3	224	231	6	2517	60	15	63	181	-	45	18,0	117
1807 415 617	236-3 TL2517	3	236	243	6	2517	60	15	63	193	-	45	18,0	117
1807 415 620	250-3 TL3020	3	250	257	6	3020	75	20	63	207	-	51	12,0	144
1807 415 623	265-3 TL3020	3	265	272	6	3020	75	20	63	222	6,0	51	6,0	144
1807 415 626	280-3 TL3020	3	280	287	6	3020	75	20	63	237	6,0	51	6,0	144
1807 415 629	300-3 TL3020	3	300	307	6	3020	75	20	63	257	6,0	51	6,0	144
1807 415 632	315-3 TL3020	3	315	322	6	3020	75	20	63	272	6,0	51	6,0	144
1807 415 635	335-3 TL3020	3	335	342	6	3020	75	20	63	292	6,0	51	6,0	144
1807 415 638	355-3 TL3020	3	355	362	6	3020	75	15	63	312	6,0	51	6,0	144
1807 415 641	400-3 TL3535	3	400	407	4	3535	90	-	63	357	13,0	89	13,0	175
1807 415 644	425-3 TL3535	3	425	432	4	3535	90	-	63	382	-	89	26,0	175
1807 415 647	450-3 TL3535	3	450	457	4	3535	90	-	63	407	-	89	26,0	175
1807 415 650	500-3 TL3535	3	500	507	4	3535	90	-	63	457	-	89	26,0	175
1807 415 653*	560-3 TL3535	3	560	567	4	3535	90	-	63	517	-	89	26,0	175
1807 415 656*	630-3 TL3535	3	630	637	4	3535	90	-	63	587	-	89	26,0	175
1807 415 659*	710-3 TL3535	3	710	717	4	3535	90	-	63	664	13,0	89	13,0	175
1807 415 662*	800-3 TL3535	3	800	807	4	3535	90	-	63	754	13,0	89	13,0	175
1807 415 665*	900-3 TL3535	3	900	907	4	3535	90	-	63	854	13,0	89	13,0	175
1807 415 668*	1000-3 TL4040	3	1000	1007	4	4040	100	-	63	954	19,5	102	19,5	210
1807 415 671*	1250-3 TL4040	3	1250	1257	4	4040	100	-	63	1204	19,5	102	19,5	210