


Kartioholkkikiilahihnapyörä SPC-3

Kiilahihnapyörät ISO 4183 ja DIN 2211-3 mukaan.
Kiilahihnapyörät kartioholkkikiinnityksellä kapeille- ja klassisillekiilahihnoille.

Materiaali: Valurauta EN-GJL-200 UNI EN 1561

Tasapainotus: Staattisesti tasapainotettu Pyörimisnopeus: Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s

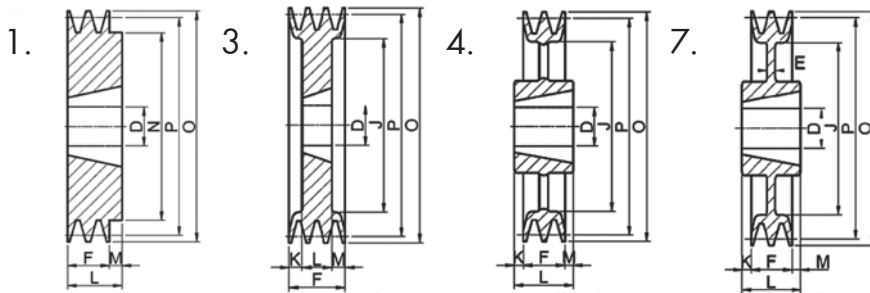

Tuote n:o	Tyyppi	Urien lukumäärä	P	O	Kuvan numero	Kartioholkki	Maksimiporaus D	E	F	J	K	L	M	N
1807 416 247	200-3 TL2517	3	200	209,6	3	2517	60	-	85	144	20,0	45	20,0	-
1807 416 250	212-3 TL3020	3	212	221,6	3	3020	75	-	85	156	17,0	51	17,0	-
1807 416 253	224-3 TL3020	3	224	233,6	3	3020	75	-	85	168	17,0	51	17,0	-
1807 416 256	236-3 TL3020	3	236	245,6	3	3020	75	-	85	180	17,0	51	17,0	-
1807 416 259	250-3 TL3020	3	250	259,6	3	3020	75	-	85	194	17,0	51	17,0	-
1807 416 262	265-3 TL3535	3	265	274,6	1	3535	90	-	85	209	-	89	4,0	175
1807 416 265	280-3 TL3535	3	280	289,6	1	3535	90	-	85	224	-	89	4,0	175
1807 416 268	300-3 TL3535	3	300	309,6	7	3535	90	20	85	244	2,0	89	2,0	175
1807 416 271	315-3 TL3535	3	315	324,6	7	3535	90	20	85	259	2,0	89	2,0	175
1807 416 274	335-3 TL3535	3	335	344,6	7	3535	90	20	85	279	2,0	89	2,0	175
1807 416 277	355-3 TL3535	3	355	364,6	7	3535	90	20	85	299	2,0	89	2,0	175
1807 416 280	375-3 TL3535	3	375	384,6	7	3535	90	25	85	319	2,0	89	2,0	175
1807 416 283	400-3 TL3535	3	400	409,6	7	3535	90	17	85	344	2,0	89	2,0	175
1807 416 286	425-3 TL3535	3	425	434,6	7	3535	90	17	85	369	2,0	89	2,0	175
1807 416 289	450-3 TL3535	3	450	459,6	4	3535	90	-	85	394	2,0	89	2,0	175
1807 416 292	475-3 TL3535	3	475	484,6	4	3535	90	-	85	419	2,0	89	2,0	175
1807 416 295	500-3 TL3535	3	500	509,6	4	3535	90	-	85	444	2,0	89	2,0	175
1807 416 298	530-3 TL3535	3	530	539,6	4	3535	90	-	85	474	2,0	89	2,0	175
1807 416 301	560-3 TL3535	3	560	569,6	4	3535	90	-	85	504	2,0	89	2,0	175
1807 416 304	630-3 TL4040	3	630	639,6	4	4040	100	-	85	574	8,5	102	8,5	210
1807 416 307	710-3 TL4545	3	710	719,6	4	4545	110	-	85	652	14,5	114	14,5	242
1807 416 310	800-3 TL4545	3	800	809,6	4	4545	110	-	85	737	14,5	114	14,5	242
1807 416 313	1000-3 TL5050	3	1000	1009,6	4	5050	125	-	85	937	21,0	127	21,0	267
1807 416 316	1250-3 TL5050	3	1250	1259,6	4	5050	125	-	85	1187	21,0	127	21,0	267