

CONNECT MOB PEHD

Bande d'arase PEHD avec 2 mousses précomprimées intégrées.





Norme :

Conforme aux exigences des DTU 31.2 et 20.1

Caractéristiques et avantages :

- Bande d'arase en PEHD avec 2 mousses imprégnées précomprimées (Classe 1 - NF P 85-570).
- Mousse imprégnée : largeur 12 mm (plage d'utilisation optimale 5 à 10 mm).
- Etanchéité à la pluie battante 600 Pa (Classe 1).
- Perméabilité à l'air 1000 Pa (Classe 1).
- Gain de temps et de productivité important.
- Excellente résistance à la déchirure et à la compression.
- Résiste aux UV, aux intempéries et aux variations de températures.
- Etanche à l'eau et à la vapeur d'eau.
- Assure l'étanchéité à l'air au niveau des lisses et montants d'ossature.

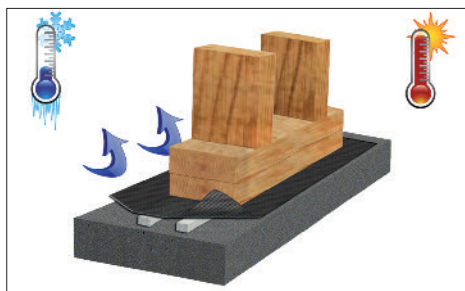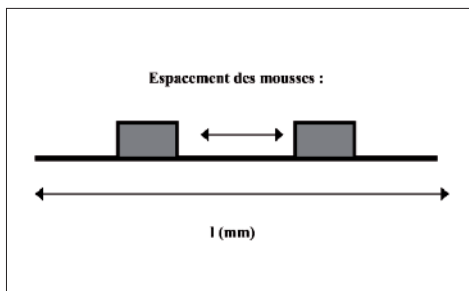

Domaine d'application :

Le Connect MOB PEHD est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la lisse basse en bois et la maçonnerie. Elle est essentiellement utilisée en construction bois. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la membrane peut être appliquée aussi bien sur supports horizontaux que verticaux. Son aspect gaufré évite les risques de cisaillement en renforçant son pouvoir d'adhérence.

Mode d'emploi :

Le support doit être propre, solide, sec et exempt de solvants.

Poser horizontalement par rapport au soubassement le Connect MOB PEHD, tendre puis fixer (clouer ou agraffer) sur la lisse.

Produits associés :

Ecrans de sous-toiture

Equerres de fixation

Pare pluie

Pare vapeur et frein vapeur

Sabots de charpente

Désignation	Longueur du rouleau m	Largeur du rouleau (l) mm	Espacement des mousses mm	Epaisseur microns	Art. N°	Condit. rouleau
CONNECT MOB PEHD 150	24	150	60	300	0875 357 150	1
CONNECT MOB PEHD 200	24	200	60	300	0875 357 200	1
CONNECT MOB PEHD 250	24	250	60	300	0875 357 250	1
CONNECT MOB PEHD 350	24	350	100	300	0875 357 350	1