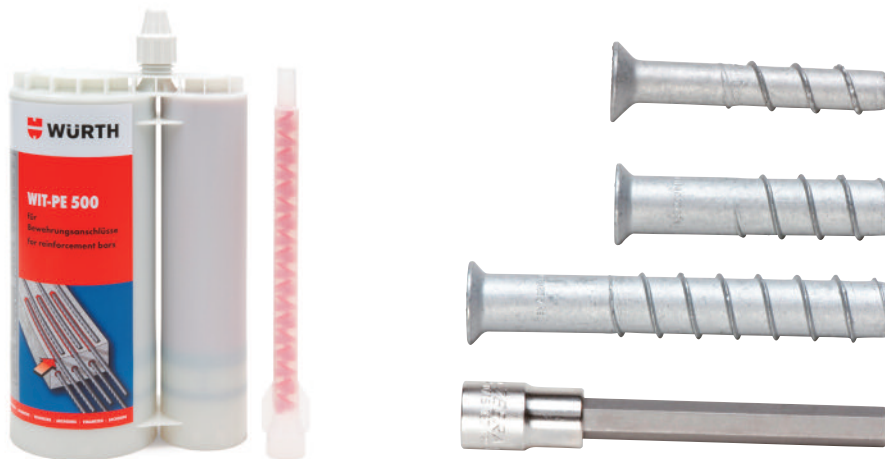


VIS D'ANCRAGE POUR ASPHALT W-SA A-IG

01.9
À utiliser avec le scellement chimique WIT-PE 500.

Fixations individuelles :

Asphalte

W-SA A-IG

Avec taraudage M10 ou M16

Acier (revêtement Delta-Tone)
Réducteurs

M16 -> M12 ou M16 -> M10

Homologations

Sans homologation.
1. Domaine d'utilisation

- W-SA A-IG peut être utilisée pour l'ancrage dans l'asphalte.
- L'ancrage peut uniquement être utilisée pour une charge de pression constante, une charge transversale de courte durée et un effort de traction de courte durée.
- Convient pour fixer des supports à vélos, des abris à chariots, des bancs publics, des barrières, des panneaux de signalisation, des panneaux d'affichage, des poubelles, des clôtures de chantier, des barrières de sécurité de chantier, etc.

2. Avantages

- Démontage simple et rapide (filetage femelle)
- Les réducteurs permettent également d'utiliser de plus petites vis métriques ou éléments filetés
- L'ancrage peut être démonté à tout moment en dévissant la vis métrique.

A savoir :

Toujours porter des lunettes et des gants de protection lors de l'utilisation du scellement chimique WIT-PE 500. La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage. La vis d'ancrage pour asphalte n'est pas adaptée aux efforts de traction permanents.


3. Caractéristiques

- La fixation est réalisée par scellement grâce au mortier WIT-PE 500 et par verrouillage de forme grâce au filetage de la vis d'ancrage.
- Scellement chimique WIT-PE 500 : Mortier pur époxy
- Ne pas appliquer le mortier WIT-PE 500 en dessous de +5 °C.


Vis d'ancrage pour asphalte W-SA A-IG	Ø perçage mm	Profondeur de perçage mm	Longueur de la vis métrique mm	Épaisseur d'asphalte min. mm	Art N°	Condit.
IG M10 16 x 100	16	105-110	15 + épaisseur de la pièce à fixer	120	0901 716 102	25
IG M16 22 x 100	22	105-110	25 + épaisseur de la pièce à fixer	120	0901 722 102	20
IG M16 22 x 155	22	155-160	25 + épaisseur de la pièce à fixer	170	0901 722 157	20

Désignation	Art N°	Condit.
Réducteur M16 -> M12	0901 700 002	25
Réducteur M16 -> M10	0901 700 003	15
ZEBRA® outil de pose, entraînement 1/2", 6 pans SW12, longueur = 140 mm	0715 137 122	1
Scellement chimique WIT-PE 500, 385 ml	0903 480 001	1/12
Scellement chimique WIT-PE 500, 585 ml	0903 480 003	1/12
Pistolet manuel pour WIT-PE 500, 385ml/585ml	0891 003 103	1
Accessoires de nettoyage : voir accessoires préconisés pour le scellement chimique WIT-PE 500		


Mise en œuvre

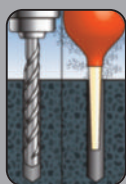


Perçer et nettoyer.

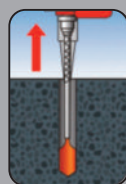


Remplir totalement le trou avec du mortier WIT-PE 500. Observer les consignes de mises en œuvre figurant sur la cartouche.

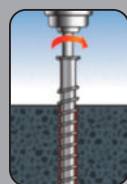

Visser la vis d'ancrage pour asphalte avec l'outil de pose.

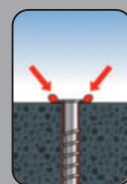

Visser jusqu'à affleurer la surface. Le mortier doit déborder.

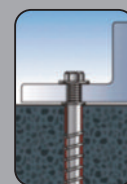

Monter la pièce à fixer.