


VDE LAPOSFOGÓ VÁGÓÉLLEL DIN ISO 5745, IEC 60900

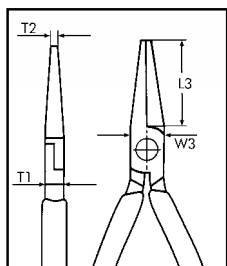

Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására

- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000V-ig (AC), illetve 1500V-ig (DC).
- A magas minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít
- Rugalmas pofák nagy terhelésekhez
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért.

Vágás: induktívan edzett precíziós vágóél
 Felület: krómozott, polírozott
 Fogófelület: fogazott
 Csukló: beültetett

L mm	L inch	Pofa geometriája	Csőr formája	L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	Cikkszám	Cse.
210	8 1/4			74	17,5	9,5	3	2,5	0714 01 577	1
210	8 1/4			74	17,5	9,5			0714 01 578	
160	6 1/2			50	16,5	9			0714 01 579	

VDE BLANKOLÓ FOGÓ IEC 60900



Gumi vagy műanyag szigetelésű kábelek precíz és könnyű csupaszításához

- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000V-ig (AC), illetve 1500V-ig (DC).
- A magas minőségű szerszámacél biztosítja a hosszú élettartamot és a vágóélek pontosságát
- Automatikusan nyílik a beépített rugónak köszönhetően
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért.

Állítócsavar: segítségével a vezeték vastagságához igazítható
 Felület: krómozott, polírozott
 Csukló: beültetett



L mm	L inch	Ø mm	mm ²	Cikkszám	Cse.
160	6	5,0	10	0714 01 570	1