

## NASTRO DI FISSAGGIO IN TESSUTO PER INTERNO



- materiale: polipropilene
- colore: bianco con bordi rossi
- resistente fino a +120°C
- alternativa al nastro di fissaggio tradizionale
- non danneggia i tubi grazie all'assenza di spigoli
- non viene attaccato dalla ruggine
- confezione: 5 rotoli da 25 m



da fissare con chiodatrice manuale  
Art. 0232 4

larghezza mm	spessore mm	temperatura d'esercizio	carico di rottura N	Art.
15	1	da -10° a +120°C	1700	0972 315

## NASTRO DI FISSAGGIO IN TESSUTO PER INTERNO ED ESTERNO




- materiale: poliestere
- colore: nero
- resistente ai raggi UV
- resistente fino a +120°C
- alternativa al nastro di fissaggio tradizionale
- non danneggia l'isolamento grazie all'assenza di spigoli
- non viene attaccato dalla ruggine
- confezione: 5 rotoli da 25 m



da fissare con chiodatrice manuale  
Art. 0232 4

larghezza mm	spessore mm	temperatura d'esercizio	carico di rottura N	Art.
15	1,1	da -40° a +170°C	2700	0972 325

## SROTOLATORE PER NASTRO IN TESSUTO

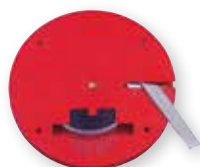

**Art. 0972 320**

- in metallo, verniciato a polvere
- con lama integrata per un taglio pulito del nastro
- dimensioni: Ø 180 x 20 mm
- fornito senza nastro