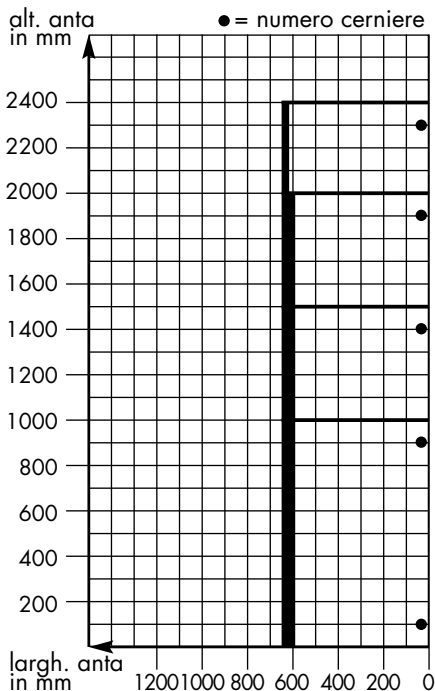


**Istruzioni di montaggio cerniere per mobili serie 1 - 110°:**

battuta esterna K00										battuta centrale K09										battuta interna K17									
Sormonto (S)										Sormonto (S)										Sormonto (S)									
K			K			K			Aria (A)			K			K			K			K			K					
3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9		
24						0	15						0	0									3			6			
23					0		14					0	1	1	3				6										
22				0			13				0		2	2				6			3						9		
21			0			3	12			0		3	3	3		6			9										
20		0			3		11		0			3	4	4				9				6							
19		0		3			10		0		3		5	5				9			6								
18	0			3		6	9	0		3		6	6	6		9							9						
17			3		6		8		3			6	7	7								9							
16		3			6		7		3		6		8	8							9								
15		3		6		9	6	3		6		9																	
14			6		9		5		6		9																		
13		6		9			4		6		9																		
12	6		9				3	6		9																			
altezza base montaggio										altezza base montaggio										altezza base montaggio									

**Numero cerniere per anta**

**Cerniera standard e push**

spess. anta		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K=4	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K=5	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K=6	A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4

**Cerniera soft**

spess. anta		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K=4	A=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K=5	A=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K=6	A=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6