



## ジンクスプレー パーフェクト 400ML

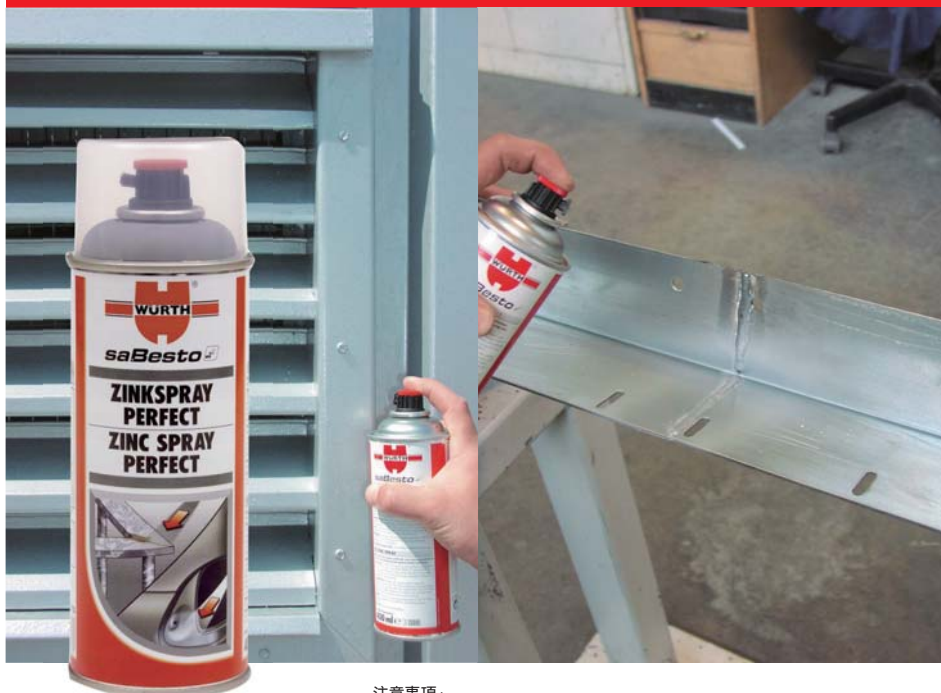

注意事項:  
塗料の乾燥によるノズルの詰まりを防ぐため、使用後は缶を逆さにしてスプレーし、ノズルに残った塗料を排出してください。

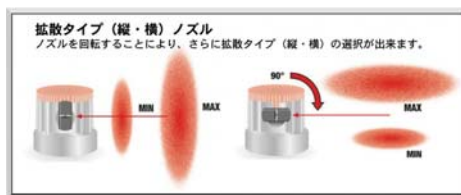

製品仕様			
商品名	品番	容量	入数
ジンクスプレーパーフェクト	0893 114 113	400ml	1/12

用途	防錆目的
ベース塗料	アルキド系
含有粉末	純度99%亜鉛
塩害腐食試験	500時間
1往復での形成塗膜厚	40μm
最適塗膜厚	40μm
表面乾燥	約18分
完全乾燥	約1時間
耐熱温度	+500℃
スポット溶接対応	最適

亜鉛メッキされた自動車および機械部品等の修理・補修に最適

品番. 0893 114 113

- 純度99%の亜鉛が高い防錆効果を発揮
- ノズルはスプレーパターンその他、噴霧量も調整できます。
- 垂れにくく、一度塗りで最適な塗膜の厚さになります。
- 飛び石などでキズが付いても、亜鉛が自ら電解し酸化亜鉛皮膜を形成する“ガルバニックアクション”で施工面を再保護します。
- 粉吹きしません。
- 必ず2~3分良く振ってからご使用下さい。



施工前\*



施工後\*

\*画像はイメージです。車種により施工出来ない場合がありますので、予めご了承ください。キズ部分が亜鉛再保護の許容範囲を超える場合は、再塗装をして下さい。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。