

HSS ドリル ビット DIN338 タイプ RN 130度



一般加工用スチール製精密ドリル
幅広い用途、強度850 N/mm²までの
鋼、鋳鉄に対応

従来のドリルに比べて20%送り込み力を削減し作業性を上げることで効率を上げられます

局面でもセンタリングなして高精度のタッピングが可能

- 最適化されたクロス グラインディング

コアドリル穴に最適


- 精密加工のための高精度チップ

冷却用切削油の付着に優れる

製品仕様	
商品名	品番
HSS ドリル ビット DIN338 タイプ RN 130度	062400XXX

用途	鋼、鋳鉄、プラスチック
品質	ゼブラ プレミアム
規格準拠/加工深さ	DIN338/5xD
シャンク	円筒形
表面処理	蒸着
材質	HSS鋼
先端角	130°
セルフセンタリング	あり

品番	直径 (mm)	全長 (mm)	溝長 (mm)	入数
0624000100	1.0	34	12	10
0624000150	1.5	40	18	10
0624000200	2.0	49	24	10
0624000250	2.5	57	30	10
0624000300	3.0	61	33	10
0624000350	3.5	70	39	10
0624000400	4.0	75	43	1
0624000450	4.5	80	47	1
0624000500	5.0	86	52	1
0624000550	5.5	93	57	1
0624000600	6.0	93	57	1
0624000650	6.5	101	63	1
0624000700	7.0	109	69	1
0624000750	7.5	109	69	1
0624000800	8.0	117	75	1
0624000850	8.5	117	75	1
0624000900	9.0	125	81	1
0624001000	10.0	133	87	1

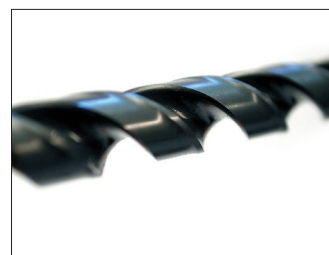

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。