
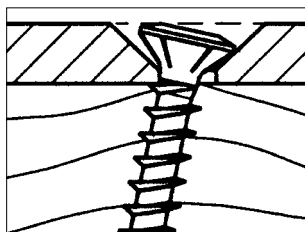



ASSY® PLUS FBS

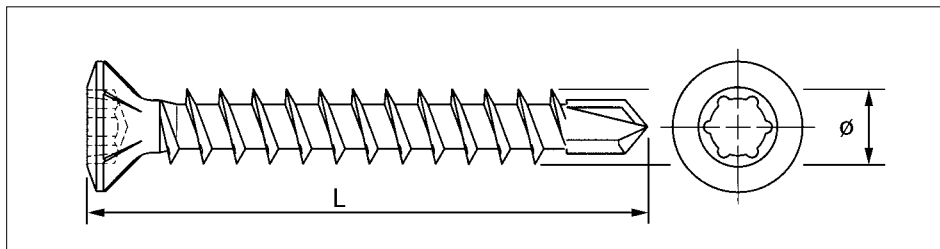

Verzinken lenskop

Uw voordeel:


Door de iets kleinere kop verzinkt de kop mooi in het te monteren beslag. Ook als de schroef een klein beetje scheef zit.

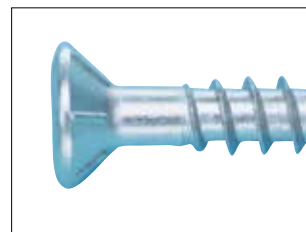

Freerillen

Uw voordeel:

Bij het inschroeven in beslag functioneren deze rillen als rem en zorgen dat de schroef niet snel dolgedraaid zal worden.

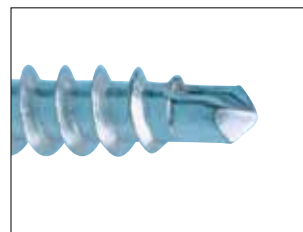

Boorpunt

Uw voordeel:

U hoeft niet voor te boren.

Ø mm	L mm	lg mm	dh mm	Bit-kleur	Art.nr. verzinkt, blauw gepassiveert	VE/st.
4,0	25	18	7,0	AW® 20	0165 744 025	1000
	30	23			0165 744 030	
	35	25			0165 744 035	
	40	30			0165 744 040	500
	45	35			0165 744 045	

Deze schroeven zijn voor de bevestiging van beslag op houten kozijnen.

AW® 20-aandrijving

Uw voordeel:

- Optimale krachtoverbrenging
- Zeer goede bitpassing
- Hogere standtijd
- Betere stabiliteit van de bit in de schroef
- Come-out is te verwaarlozen
- Geen beschadiging van de oppervlakte behandeling van de schroef.

Schroefdraad

- Grove schroefdraad
- Asymmetrische schroefdraad

Uw voordeel:

- Asymmetrische schroefdraad is tot 50% sneller, doordraaimoment wat 40% hoger ligt dan van standaard spaanplaatschroeven.

Kunststof glijslag

Uw voordeel:

- Lichter inschroeven mogelijk

Nuttige artikelen:



AW-bitbox
Art.nr. 0614 250 22



Schroefmachine BS 13-SEC
Art.nr. 0702 315

Toepassing

Zonder voorboren kunnen diverse sluitsystemen en beslag op houten kozijnen worden bevestigd.



Beslag



Sluitsysteem