

# HHS GREASE

**Wit High-Performance onderhoudsvet met PTFE.**




Inhoud	Art.nr.	Verp.per
400 ml	<b>0893 106 7</b>	1/6/12/24

## Toepassingsgebieden:

Geschikt voor het smeren bij onderhoudswerk en inspectie, bijvoorbeeld scharen, gewrichten, glijgeleiders, enz.

## Afdichting tegen vuil en spatwater

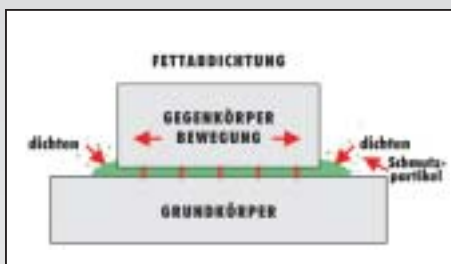


Het vet vormt een vetkraagje dat beschermt tegen vocht en vuil. Het vuil komt niet tussen de delen terecht en verzekerd daardoor een lange smeerwerking. Het beste resultaat wordt bereikt bij een schoon oppervlak daarom adviseren wij vooraf te reinigen met HHS Clean, art.nr. 0893 106 10.

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u om vooraf zelf te testen.

**Langwerkzaam multifunctioneel wit vet.**

- **Duurzaam**  
Zeer goede afdichtingseigenschappen tegen vocht en vuil. Hierdoor een langere smeerwerking en een zeer goede corrosiebescherming.
- **Zeer goed materiaal verdraagzaam**  
Zeer goed verdraagzaam t.o.v. kunststof en neutraal tegenover gelakte ondergronden.
- **Met speciaal wit pigment**  
Duidelijk zichtbaar bij het onderhoud en inspectie.
- **Bestand tegen spat- en zoutwater, zwakke zuren en logen.**
- **Siliconen-, hars, en zuurvrij.**
- **Temperatuurbestendigheid: van -15°C tot +130°C, kortstondig tot +200°C.**
- **Kleur: wit.**

## Viscositeits-index

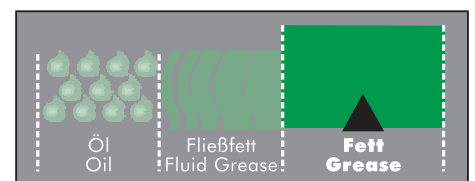

**HHS Clean  
Art.nr. 0893 106 10**