


# HOGETEMPERATUUR SMEERPASTA HSP 1400




Inhoud ml	Art.nr.	VE/st.
300	0893 123	1/12

Technische gegevens	
Basis	Mengsel van synthetische- en minerale olie met een organisch verdikkingsmiddel en een witte vaste smeerstofcombinatie.
Temperatuurbereik	-40 °C tot +1400 °C (temperatuurbereik van de vaste smeerstoffen)
Testgegevens	Proeven in het mengwrijvingsgebied VKA goedkeurvermogen/lasvermogen 3800/4000 N, DIN 51350,4 SRV (cilinder/plaat; 450 N, 1000 µm, 50 Hz.2 uur) - wrijvingsgetal 0,10 - 0,13 - inslijt diepte 0,3 µm Corrosiebeschermingstest Zoutsproeitest > 500 uur, DIN 50 021


## Toepassingsgebieden

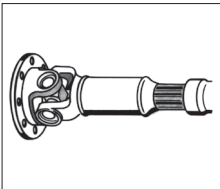


Alle soorten spieassen en scharnieren  
 - Belastbaarheid tegen hoge druk garandeert een lichte loop en minimale slijtage.

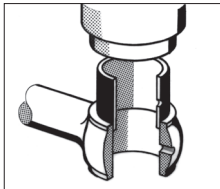


Drukverbindingen bij glij- en wentel-lagers, vlieg- en loopwielen  
 - In- en losdrukken zonder beschadigingen te veroorzaken.

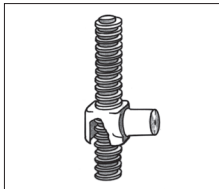


Zwaar belastbare hefassen  
 - Functiegeereed.  
 - Bescherming van de flanken tegen slijtage en vreten.

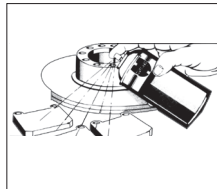


Remonderdelen, remvoeringen  
 - Verhindert corrosievorming, vastvreten en vastbranden bij schijfremvoeringen.  
 - Bescherming van de flanken tegen slijtage en vreten.

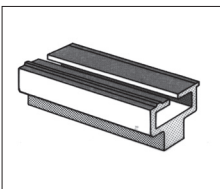


Glijbanen, bedgeleidingen en zuilen-geleidingen  
 - Gelijktijdig en schokvrij geleiden, ook bij lage snelheden.  
 - Noodloopsmering in geval van extra smering met vet of olie.  
 - Bescherming tegen zijwaartse druk.

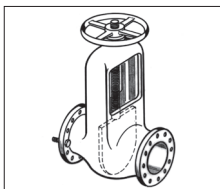

Afsluitventielen, kranen en schuiven  
 - Lichte loop van de verstellassen.  
 - Gelijktijdige aandraaimomenten en demontage van de schroefverbinding zonder schade te veroorzaken.

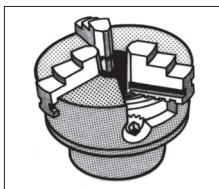

Klawwplaten en zware klem-verbindingen  
 - Garandeert hoge spankrachten.  
 - Zorgt voor gelijktijdig aan- en losdraaien.  
 - Hechtvaste, waterbestendige smeerfilm.

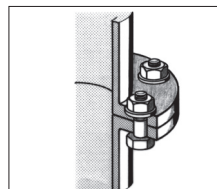

Flensverbindingen, bouten, schroeven en moeren  
 - Zorgt voor gelijktijdige aandraaimomenten door geringe verspreiding van de wrijvingswaarde.  
 - Demonteren zonder schade te veroorzaken, ook na lange temperatuurinwerking.  
 - Verhindert vastvreten, bijv. bij schroeven uit edelstaal.

**Wit/grijze, metaalvrije pasta met zeer goede smeereigenschappen. Vermindert slijtage, is betrouwbaar en garandeert een uitstekende bescherming tegen corrosie.**

**Universeel in gebruik, soepel en kleefkrachtig**

**Het product is niet giftig, bevat geen metalen kleurpigmenten, grafiet, MOS2 of zwavelhoudende toevoegingen**

**Voorkomt corrosie, koudlassen**

**Siliconenvrij**

**Gebruik**

Reinig het oppervlak van alle soorten reststoffen (oxide-, verf- en roestlagen, oude smeerstoffen). Bij voorkeur mechanisch (staalborstel) en door middel van reinigingsmiddelen zoals bijv. Multi-krachtreiniger, art.nr. 0890 108 8. Breng een dunne laag smeer aan op de schroefdraad en het oppervlak: met een kwast gelijktijdig aanbrengen of spuiten op het gehele oppervlak.

**Toepassingsgebieden**

Alle soorten gereedschapsmachines, bouw- en landbouwmachines, voertuigen, transporttechniek, pijpleidingbouw, montage-, onderhouds- en reparatieafdelingen, mechanische werkplaatsen, gereedschapsvervaardiging.

Niet geschikt als lagersmering



Nonfood Compounds  
 Program Listed H2  
 150178

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u om vooraf zelf te testen.