

KRUISLIJN LASER



Zelfnivellerende cross-line laser met zeer goed zichtbare laserlijnen.

CLL 11

Art.nr. 5709 300 020

Zeer goede zichtbare lijnen

- De grote doorlaatopeningen van de laser in het bijzonder zorgen voor lange lijnen.
- De fijne, maar zeer sterke lijnen zijn goed zichtbaar.

Zelf nivellering

- Plaats het apparaat, zet hem aan deze begint te werken.
- Nivellering in seconden, wat veel tijd bespaart.

Een knop bediening

Alle lijnen snel en eenvoudig aan- en uitschakelen met een knop.

Pulserende laserlijnen

De laserlijnen kunnen met een druk op de knop op knipperen gezet worden. Hierdoor kan men met de CLL 11 en de ontvanger (LRU 13)

Art.nr. 5709 300 450 uitzetten over langere afstanden buiten.

Universele houder





Met de universele houder kan de CLL 11 worden bevestigd aan de muur, gemonteerd op een statief of gewoon op de vloer worden geplaatst. Kan met een sterke magneet in de houder van de CLL 11 op stalen oppervlakken geplaatst worden.

Nivelleringscontrole

Als de zelfnivellering wordt overschreden, gaan de lijnen knipperen. Dit geeft aan dat er nivelleringsfouten worden gemaakt.

Technische gegevens	
Afstand	15 m afhankelijk van de licht omstandigheden
Afstand met ontvanger	> 30 m
Afwijking	2 mm / 10 m
Aantal laserlijnen	2
Laserhoek	180°
Zelfnivellering	4°
Batterijen	4 x 1,5 V AA (niet inbegrepen)
Laser type	635 nm, klasse 2
Beschermingsklasse	IP54
Werk temperatuur	-10°C tot +40°C
Afmeting	108 x 115 x 76 mm
Gewicht	370 gr
Statiefschroefdraad op apparaat	1/4"
Statiefschroefdraadhouder	5/8"

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
CLL 11 Cross-line laser	5709 300 020	1
Universele houder met 5/8" statiefschroefdraad	5709 300 001	1
Kunststof draagtas	5709 300 002	1

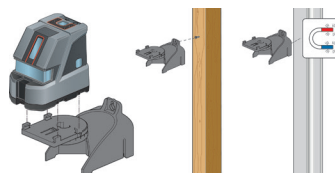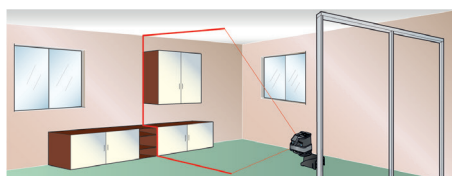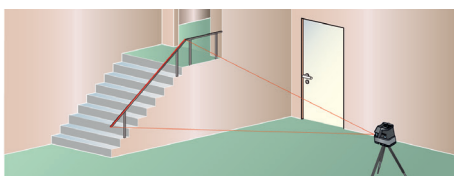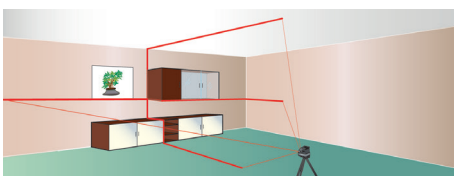

Accessoires:

Statief

Art.nr. 0714 649 ...

Meetbaak

Art.nr. 0714 64 425

Ontvanger

Art.nr. 5709 300 450

Batterijen 1,5 V AA

Art.nr. 0827 112