

KRUISLIJNLASER MET GROENE LASER



De groene kruislijnlaser CLG-15 is tot wel 4 x beter zichtbaar dan een rode laser

CLG-15

Art.nr. 5709 300 040

De groene lasertechnologie zorgt voor een betere zichtbaarheid van de laserlijn onder lastige werkomstandigheden zoals in lichte omgevingen of op donkere meetvlakken.

Zelf nivellering

- Plaats het apparaat, zet hem aan en het apparaat werkt.
- Nivellering in seconden, wat veel tijd bespaart.

Een knop bediening

Alle lijnen snel en eenvoudig aan- en uitschakelen met een knop.

Nivelleringscontrole

Als de zelfnivellering wordt overschreden, gaan de lijnen knipperen. Dit geeft aan dat er nivelleringsfouten worden gemaakt.

Mini-tripod

De kruislijnlaser kan worden bevestigd aan de wand of op de grond. Een sterk magnetisch systeem zorgt ervoor dat de kruislijnlaser op stalen oppervlakken te bevestigen is.

Bij levering inbegrepen:


- CLG-15
- Mini tripod/standaard
- Richtplaat
- Kunststof draagtas

Technische gegevens

Meetbereik	tot 30 m
Laserklasse	Klasse 2 volgens IEC 60825-1:2007
Lasertype	515-520 nm
Nauwkeurigheid	± 1,5 mm/5m
Zelfnivellering	4° ± 0,5°
Batterijen	4 x 1,5V AA (niet inbegrepen)
Beschermingsklasse	IP 54
Werktemperatuur	-10°C tot +40°C
Afmeting (L x B x H)	108 x 115 x 76 mm
Gewicht	485 gr
Statiefschroefdraad	1/4"

Toepassingsgebieden:

- Referentiehoogtes overbrengen
- Nivelleren en uitlijnen van systeemplafonds
- Nivelleren en uitlijnen van elektrische contactdozen, kabelgoten, radiatoren en pijpstallaties
- Verticaal uitlijnen van buizen
- Nivelleren en uitlijnen van deuren en ramen

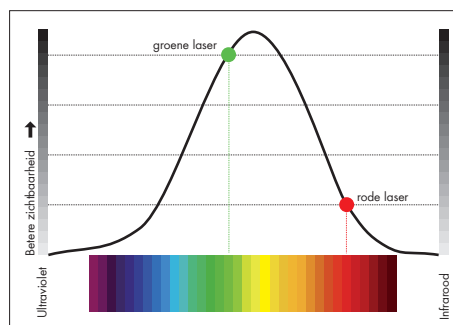

Accessoires:

Statief

Art.nr. 0714 649 210

Universele houder met 5/8" statiefschroefdraad

Art.nr. 5709 300 001

Batterijen 1,5 V AA

Art.nr. 0827 112

016907