


ROQUETE COM CABEÇA ARTICULADA 1/2"

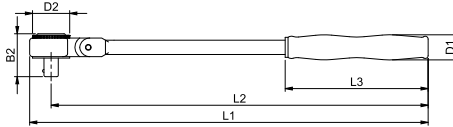

Encaixe	1/2"
Material	Aço cromo vanádio
Superfície	Cromado
Material da pega	Plástico de 2 componentes
Altura da cabeça do roquete (B1)	24 mm
Altura da cabeça do roquete com quadra (B2)	39 mm
Diâmetro da pega (D1)	29 mm
Diâmetro do roquete (D2)	35 mm

Art.-Nr.	0715 13 90	0715 13 91
Qt./Emb.	1	1
Comprimento (L1)	264 mm	402 mm
Comprimento da pega (L3)	106 mm	105 mm


Peças sobresselentes para	Descrição	Art.-Nr.
0715 13 90	Kit de acessórios roquete	0712 002
0715 13 91	Kit de acessórios roquete	0712 002

Cabeça articulada de 180°

- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Cabeça: 72 dentes, ângulo de aperto 5°



 ROQUETE COM CABEÇA ARTICULADA 1/2" EXTENSÍVEL



Art.-Nr.	0715 13 92
Qt./Emb.	1
Encaixe	1/2"
Material	Aço cromo vanádio
Superfície	Cromado, mate despolido
Material pega	Plástico de 2 componentes
Comprimento min./máx. (L1)	294-430 mm
Comprimento da pega (L3)	110 mm
Altura da cabeça do roquete (B1)	15,5 mm
Altura da cabeça do roquete com quadra (B2)	34 mm
Diâmetro exterior da bucha (B3)	24 mm
Diâmetro da pega (D1)	31 mm
Diâmetro do roquete (D2)	40 mm

Peças sobresselentes para	Descrição	Art.-Nr.
0715 13 92	Kit de acessórios roquete	0715 13 920*

* Apenas por pedido especial



Pode ser usado como versão curta e comprida



Cabeça de roquete flexível com dispositivo de bloqueio

Extensível até máx. 430 mm através de bucha de bloqueio com fixação

Ótima transmissão de força

Pega telescópica extensível até máx. 430 mm

Trabalho confortável

- Botão de expulsão com bloqueio de segurança
- Roquete com cabeça rotativa flexível com dispositivo de bloqueio. 72 dentes com ângulo de aperto de 5°.

