



Serra circular a bateria

HKS 28-A

Art.-Nr. 0700 227 2

Serra circular potente com tecnologia ião de lítio. A bateria de 28 Volt com 3,0 Ah permite uma maior autonomia por carga.


- ▶ Tecnologia ião de lítio.
Vantagem:
Leve, alto rendimento e não vicia a bateria.
- ▶ Travão do motor.
Vantagem:
Reduz o risco de lesões uma vez que o disco pára em poucos segundos.
- ▶ Placa base em alumínio.
Vantagem:
Leve e fácil de manusear.
- ▶ Bloqueio do veio.
Vantagem:
Substituição rápida do disco.
- ▶ Inclui um disco extremamente fino.
Vantagem:
Menor consumo de energia por corte permite maior autonomia por carga.
- ▶ 2 anos de garantia.
Vantagem:
Durante este período serão reparados gratuitamente todos os defeitos de fabrico e de material.

Conteúdo da mala

Descrição	Art.-Nr.	Qt./Em.
Serra circular com bateria HKS 28-A	0700 227 X	1
Disco 165x24x16	0610 616 024	
Bateria LI 28 V / 3,0 Ah	0700 956 730	2
Carregador AL 60-LI	0700 856	1
Mala	0955 700 227	

Dados técnicos

Tensão	V	28
Capacidade da bateria	Ah	3,0
Potência de consumo	Watt	900
Potência de trabalho	Watt	600
Rotações em vazio	min ⁻¹	4.200
Diâmetro do disco	mm	165
Profundidade do corte	mm	54
Peso sem bateria	kg	3,3
Peso da bateria	kg	1,0

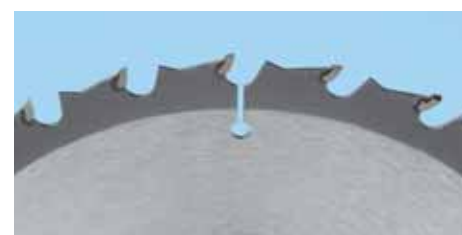

O disco que está incluído no conjunto tem uma espessura de 1,6 mm e poupa energia no corte.

Art.-Nr. 0610 616 024