


Chave de fendas com roquete, carregador e luz LED

4 em 1

Punho regulável
+
Luz LED
+
Roquete
+
Carregador com 6 bits



Punho: 2 componentes.
Luz: 2 LEDs claros, pilha LR41 4,5 V.
Corpo: Curto com íman, cromado fosco.
Mecanismo de roquete: 45 dentes.
Fenda: DIN 3126-D 6,3.

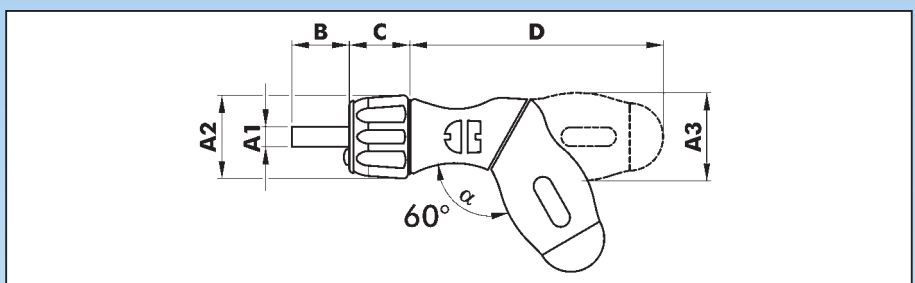

Punho ZEBRA® de 2 componentes para um manuseamento confortável

- A chave de fendas pode ser utilizada em posição normal direita ou com uma inclinação de 60°.
- O punho é seguro e confortável na posição de pistola e está bem posicionado em relação ao parafuso.
- O corpo curto permite um manuseamento fácil em locais de difícil acesso.

Encaixe	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B mm	C mm	D mm	Art.-Nr.	
1/4"	10	37	40	25	26	113	0613 640 0*	1

* vazio

Técnica LED

- A área de trabalho está sempre bem iluminada, dado que a luz incide directamente sobre o parafuso.
- Apropriado para áreas escuras.

Chave de fendas com roquete de alto rendimento

- Disco com 3 posições reguláveis. A mudança de direcção durante o trabalho poderá ser realizada de uma forma simples só com uma mão.
- Trabalho rápido e eficiente em qualquer situação.
- O íman garante uma fixação segura do bit e do parafuso.
- 45 dentes, binário de aperto max. até 40 Nm.

Art.-Nr. 0613 640 1

Descrição	Fenda	Art.-Nr.	Un.
Chave de fendas com luz LED vazia		0613 640 0	1
PH 1		0614 176 274	
PH 2		0614 176 461	
TX 10		0614 311 0	
TX 20		0614 312 0	
sext. interior 4 mm		0614 176 94	
sext. interior 5 mm		0614 176 95	
Fenda 0,8x5,5		0614 175 653	

Tampa com carregador para 6 Bits

- Os bits são armazenados no punho, 1/4"-Bits com sistema de cores Würth para uma rápida localização. Bit adequado ao parafuso!

