




VW/Audi için Özel Kablo Bağları

Bağlama alanı mm	Uzunl. mm	OE = NR	Art.-Nr.	Amb./Ad.
–	160	VW/Audi N 902 055.01-02	0500 238 3	50
15 – 35	115	VW N900 911	0500 909 93	50



BMW için Özel Kablo Bağları

Bağlama alanı mm	Uzunl. mm	OE = NR	Art.-Nr.	Amb./Ad.
15 – 35	115	BMW 61 13 1 386 642	0501 105 004	100

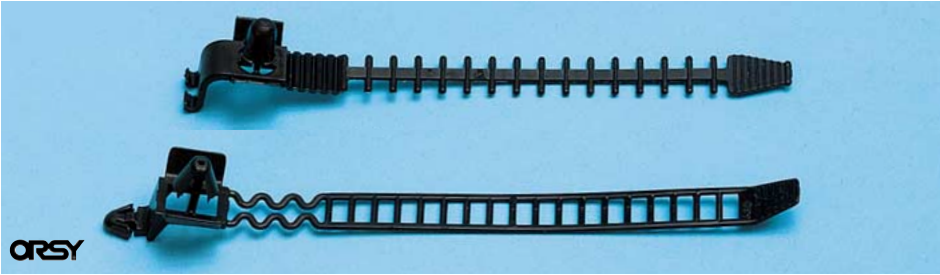

Opel için Özel Kablo Bağları

Bağlama alanı mm	Delik mm	Sabitleme kalınlığı mm	Uzunl. mm	OE = NR	Art.-Nr.	Amb. Ad.
15 – 35	6,3 – 6,7	0,6 – 3,0	115	OPEL 12 88 788	0500 201 341	50
5 – 30	6,3 – 6,7	0,6 – 3,0	132	OPEL 12 88 885	0501 103 019	50



Bağlama alanı max. Ø mm	Genişlik mm	Uzunl. mm	Art.-Nr.	Amb./Ad.
100	7,6	375	0502 510	100

Şasi Bağları

- Sadece gevşek bağlama durumunda tekrar çözülebilir.
- Her iki tarafı dişli olduğundan bantlar iki taraftan da kilitlenebilir.
- İlave olarak yuvarlak başlı (dış çap 25 mm) ve delik merkezlemeli (11–12 mm delme).
- Hava şartlarına dayanıklı, dış ortamda güneş etkisinde de kullanılabilir.
- Sıcaklığa dayanım –40°C ile +105°C arası.



Kablo Tutucu

Bağlama-Ø mm	Kullanım yeri	Orijinal numara	Art.-Nr.	Amb./Ad.
8	Citroën Peugeot Renault	–	0500 531 64	50
10		–	0500 731 73	
12	VW/Audi	281 971 847B	0500 140 75	
15	Citroën Peugeot Renault	–	0500 531 75	
20		–	0500 534 79	