


## MULTI ELYAF TAKVİYELİ YAPIŞTIRICI

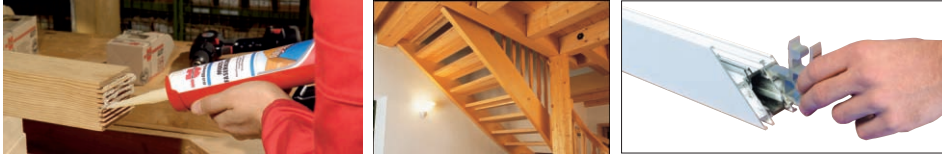

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0893 100 115</b>
<b>Amb./Ad.</b>	1
<b>Hacim</b>	310 ml
<b>Kimyasal Baz</b>	Poliüretan
<b>Renk</b>	Transparan
<b>Kabuk bağlama süresi - nemli ortam</b>	yakl. 3 dak.
<b>Kabuk bağlama süresi - kuru ortam</b>	yakl. 7 dak.
<b>Min./Maks. Çalışma sıcaklığı</b>	+7 ile +35 °C arası
<b>Min./Maks. Isı dayanımı</b>	-30 ile +110 °C arası
<b>Raf ömrü</b>	12 ay

<b>Ek ürünler Art.-Nr.:</b>	<b>Tanım</b>	<b>Art.-Nr.</b>
0893 100 115	Kartuş bıçağı	<b>0715 66 09</b>
	Kartuş tabancası	<b>0891 300 310</b>
	Tutkal spatulası	<b>0891 185</b>

### Uygulama alanları

Ahşap pencere imalatında yarık ve muylu tutkallanması, alüminyum pencere ve kapı yapımında köşebent yapıştırma, ahşap bina kapısı alanı, ev kapısı dolguları, merdiven basamakları, tırabzanlarda tahta derzlerinin tutkallanması, sandviç levhalar ve kemer tutkallanması, mutfak tezgahı levhaları,

doğal taş işleme, pencere bankları, zemin çıtaları. Enine ahşap tutkallanması için idealdir.

Ahşap, metal, boyanmış alüminyum, sert PVC, beton, doğal taş, yapay taş, tabakalı malzemeler, seramik, fenol reçine ve poliüretan malzemeden sert köpüklerin yapıştırılması.

### Elyaf takviyeli

Cam elyaf güçlendirme sayesinde büyük yük altındaki bağlantılar için son derece yüksek yapışma özelliği sağlanmaktadır.

- EN 204 uyarınca suya karşı D4 dayanımı test edilmiştir. (Test numarası: 50533042/3)
- EN 14257 - Watt 91 uyarınca sıcaklığa karşı dayanımı test edilmiştir. (Test numarası: 505 33042/4)
- Hızlı reaksiyon kabiliyeti, yakl.15 dakika içinde tutunma mukavemeti sağlar.
- Çok daha hızlı işlem yapılmasını sağlar.
- Şeffaf sertleşme.
- Geniş kullanım alanı.
- Hafif köpüklü.
- Zımparalanabilir ve üstü boyanabilir.
- Hava koşullarına ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.
- Silikon içermez.

### Bilgi

Güvenli yapışma için sıkılan yapışkanın genişliği 2,5 mm'yi aşmamalıdır.