


## Ayna Yapıştırma Bantları için Montaj Önerileri

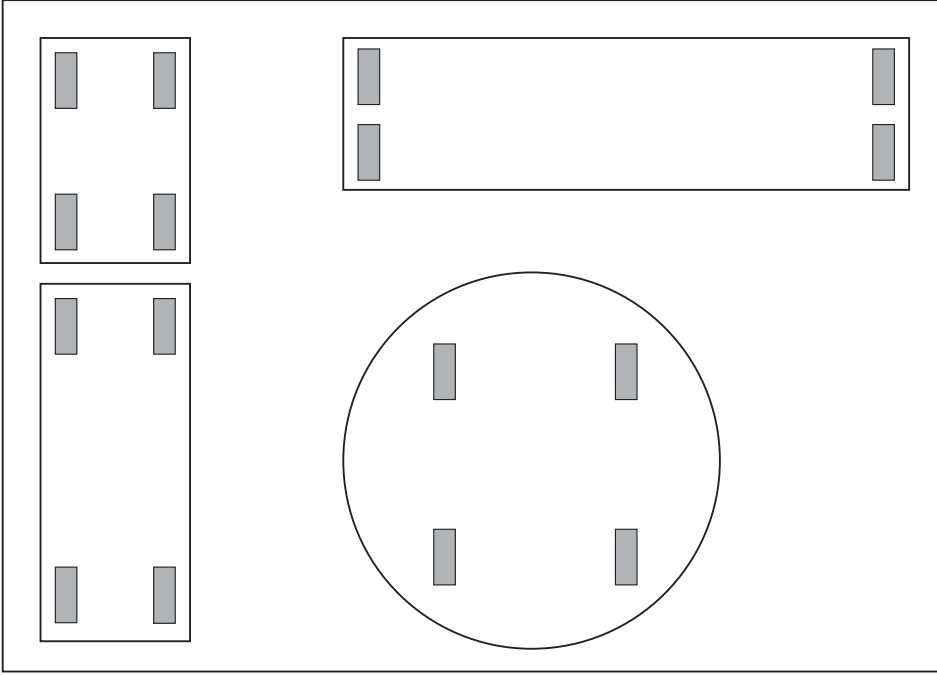

Aynalar yapıştırılırken yapışkan şeritler, kesme ve çekme kuvvetlerinin düşük tutulması ve bunların tüm yapıştırma yüzeyine düzgün dağılması için daima düşey olarak ve birkaç şerit birden yerleştirilmelidir.

## Yapışkan Bant Kullanım Miktarları

Yapışkan bant genişliği	Ayna alanı	Ayna kalınlığı			
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
19 mm 25 mm	100 cm <sup>2</sup>	3 cm 2 cm	4 cm 3 cm	5 cm 4 cm	6 cm 5 cm
19 mm 25 mm	200 cm <sup>2</sup>	5 cm 4 cm	7 cm 5 cm	9 cm 7 cm	10 cm 8 cm
19 mm 25 mm	500 cm <sup>2</sup>	13 cm 10 cm	17 cm 13 cm	20 cm 16 cm	25 cm 20 cm
19 mm 25 mm	1000 cm <sup>2</sup>	25 cm 20 cm	40 cm 30 cm	45 cm 35 cm	50 cm 40 cm
19 mm 25 mm	2000 cm <sup>2</sup>	50 cm 40 cm	70 cm 50 cm	85 cm 65 cm	100 cm 80 cm
19 mm 25 mm	5000 cm <sup>2</sup>	125 cm 100 cm	175 cm 120 cm	225 cm 170 cm	250 cm 200 cm
19 mm 25 mm	10000 cm <sup>2</sup>	250 cm 200 cm	350 cm 260 cm	450 cm 325 cm	500 cm 325 cm

Verilen gerekli yapışkan bant uzunlukları 4 köşeye eşit şekilde dağıtılmalıdır.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir.

Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.