


Wibos Açılı Mandren

Art.-Nr. 0614 900 0

Vidalama ve delme işleri için güçlü açılı mandren. Matkap tezgahları ve akülü vidalama matkapları için uygundur.

- Yüksek kaliteli açılı dişli kutusu.
→ Özel sertleştirilmiş çelik sayesinde 57 Nm ye kadar maks. tork yada maks. devir sayısı 2.000 dev/dak. mümkün olur.
- Yumuşak tutma yerli tutma sapı.
→ Emniyetli tutuş ayrıca 360° kademeli ayarlanabilir tutma sapı. Üzerinde çalışılan uygulamaya ideal uyarlama sağlanır
- Kompakt yapı formu.
→ Dar ve zor erişilebilen yerlerdeki vidalama işleri için son derece uygundur.
- Mıknatıslı 1/4" bit giriş yeri, hızlı değiştirme mandrenli.
→ Mıknatıs etkisi dolayısıyla vidalar emniyetli bir şekilde tutulur. Bütün standart bitler ayrıca C6,3 ve E6,3 giriş yerli bit matkap uçları için uygundur.
- Giriş yeri: 1/4" E6,3, 6 köşe.
- Boyut: U x G x Y (165x32x50 mm).

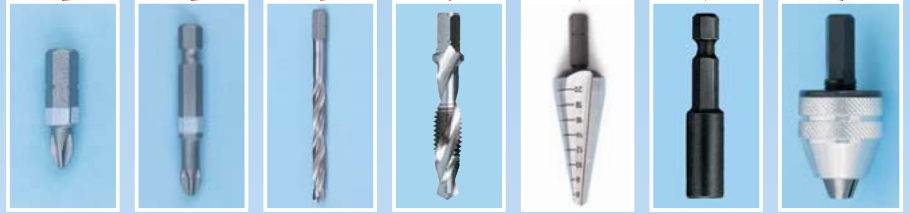

Tutma sapının hızlı ve kolay 360° ayar olanağı sayesinde yüksek esneklik sağlanır.

Açılı Dişli Kutusu

Wibos Junior Metal

Art.-Nr. 0713 92 07

- Mıknatıslı açılı dişli kutusu.
→ maks. 11 Nm veya maks. 400 dev/dak. devir sayısına kadar delme ve vidalama işleri için uygundur (makinede kullanım için uygun değildir)..
- Çok kompakt yapı formu.
→ Zor erişilebilen yerlerde kullanım için ideal.
- Giriş yeri: 6,0 mm, 6 köşe.
- Boyut: U x G x Y (130 x 25 x 30 mm).



Aksesuar:

Tanım	Art.-Nr.	
Geçmeli sap 6,0 mm (Wibos Junior Metal)	0613 473 1	1
Mandren 1/4"	0713 92 04	2

