




## Çıkartma Pimi Seti 8 parçalı

- Kodlanmış kılavuz kovanlı çıkartma pimi seti.
- Uç parçaları sertleştirilmiş krom vanadyum çelik malzemen.
- Sıkma rondelası için.

İçerik	Ağırlık g	Art.-Nr.	Amb./Ad.	
8 çıkart.pimi: Ø 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9 ve 5,9 mm	410	<b>0714 63 46</b>	1	
Zimba Ø mm	Uzunl. mm	Ağırlık g	Art.-Nr.	Amb./Ad.
0,9	72	12	<b>0714 63 48</b>	1
1,4	80	12	<b>0714 63 49</b>	
1,8	81	12	<b>0714 63 491</b>	
2,4	83	12	<b>0714 63 50</b>	
2,8	91	20	<b>0714 63 51</b>	
3,4	94	22	<b>0714 63 52</b>	
3,9	97	25	<b>0714 63 53</b>	
5,9	100	28	<b>0714 63 54</b>	

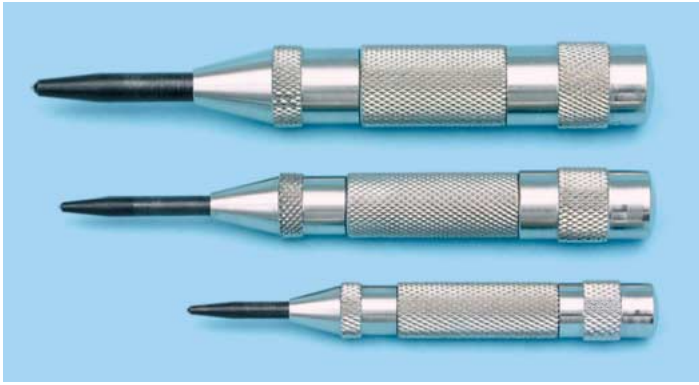

## Otomatik Punta Zımbası

Hızlı ve rahat puntalama.

- Tek elle kullanım ile otomatik darbe kuvveti tetiklemesi.  
→ Son derece yüksek zaman tasarrufu.
- Kademesiz ayarlanabilir darbe kuvvet ayar mekanizması tırtıllı kapak içindedir.  
→ Çok çeşitli malzemelerde uygulanabilir.
- Değiştirilebilir zımba uçları.  
→ Aletin uzun dayanım süresi.

Uzunl. mm	Şaft Ø mm	ayarl. çakma kuvveti min. kg	ayarl. çakma kuvveti max. kg	Art.-Nr.	Art.-Nr. yedek uçlar	Amb. Ad.
95	11	2	5	<b>0714 63 410</b>	0714 63 401	1
125	14	6	13	<b>0714 63 450</b>	0714 63 402	
130	17	18	25	<b>0714 63 455</b>	0714 63 403	

### Otomatik punta zımbası için yedek uçlar\*


Punta	Uç Ø mm	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Gr. 2/18-A + 1/18-AA	4	<b>0714 63 431</b>	1
Gr. 3/18-B	6	<b>0714 63 441</b>	

\* Punta zımba uçları garanti kapsamında değildir.



## Punta Zımbaları

- DIN 7250'ye göre.
- Çakma başlığı ıslah edilmiş.

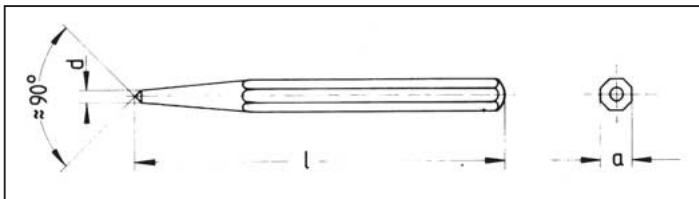

U mm	a mm	d mm	Ağırlık g	Art.-Nr.	Amb./Ad.
120	10	4	65	<b>0714 63 15</b>	1
150	12	5	120	<b>0714 63 16</b>	