


## MAFSALLI - CIRCIRLI YILDIZ ANAHTAR

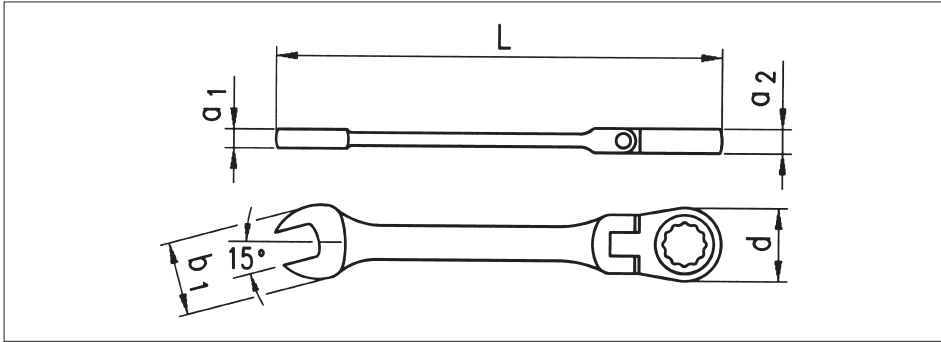



mm	L mm	a <sub>1</sub> mm	a <sub>2</sub> mm	d mm	b <sub>1</sub> mm	F maks. Nm	Art.-Nr.	Amb./ Ad.
8	140	4.3	6.5	16.1	16.7	35	0714 253 08	1
9	150	4.6	6.9	17.9	18.8	46	0714 253 09	
10	159	5.0	7.3	19.6	20.9	59	0714 253 10	
11	165	5.4	7.7	21.4	23.0	74	0714 253 11	
12	172	5.8	8.2	22.7	25.1	91	0714 253 12	
13	178	6.1	8.6	24.7	27.2	109	0714 253 13	
14	191	6.4	9.0	26.4	29.3	131	0714 253 14	
15	200	6.9	9.4	27.7	31.3	153	0714 253 15	
16	208	7.2	9.9	29.4	33.4	179	0714 253 16	
17	226	7.6	10.3	31.2	35.5	205	0714 253 17	
18	237	8.0	10.7	32.4	37.6	235	0714 253 18	
19	248	8.6	11.2	33.4	39.7	266	0714 253 19	

**Parmaklar için daha fazla alan ve ulaşılması güç yerleri daha kolay aşabilmek için esnek cırcır kafalı anahtar.**

- Tasarım: metrik
- Kafa tipi: Yıldız tarafı POWERDRIV®, 12 kenarlı, hassas dişli, 72 diş
- Standart: maks. tork DIN 899'a göre
- Malzeme: Krom vanadyum çelik
- Yüzey: Krom kaplama, parlatılmış
- Geometri: Açık ağız: 15°, halka tarafı 180° mafsallı, yüksek performans için güçlü başlıklar


### Uygulama:

Açık ağız tarafı ile vida gevşetmesi ve halka tarafındaki dişli esnek cırcır ile sıkma işlemleri için.

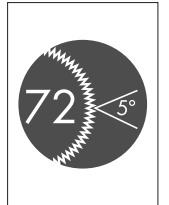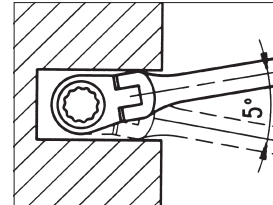

Halka tarafı hassas dişli, 72 diş, dönme açısı 5°.

→ Yüksek sıkma momentleri için çok güçlü ve sağlam cırcır başlı anahtar.

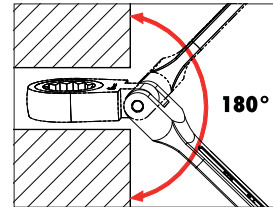

Mafsallı 180° açılı yıldız anahtar ile engeller karşısında bile kolay ve esnek kullanım sağlanır.

### Dikkat:

Sadece maks. torka kadar kullanılması gereken özel bir alettir. Bu nedenle her vidanın gevşetilmesi için uygun olmayabilir.

**Bilgi:** Vidada ilk sökme ve son sökme işlemleri açık ağız ile yapılır. Cırcırlı mekanizma kısmı boşluk alma işlemleri için uygundur.



Mafsallı Cırcırlı Yıldız Anahtar Seti			
Set	mm	Art.-Nr.	Amb./ Ad.
6 parça	8, 10, 12, 13, 17, 19 mm plastik tutucu dahil	0714 253 50	1