

1/4" ÇOKLU LOKMA SETİ MINİ 23 PARÇA

Art.-Nr. 0965 11 23

Son derece kompakt özel alet,
cırcırlı kol, dar yerlerde kullanım
için çoklu lokma ve adaptör.

Cırcırlı Kol

Teknik bilgiler:

Takma yeri: 1/4" dış altı köşetahrik, DIN 3126-
C 6,3 ve E 6,3 uyarınca.

Başlık: Son derece kompakt, cırcırlı başlık, ince
dişli, 72 diş, geri dönüş açısı 5°.

Model: Krom kaplama 2 bileşenli tutamak, çok
narın yapı formu, 10° eğimli.

Güçlü cırcırlı kol:

Çok sağlam model, azami döndürme momenti
40 Nm'ye kadar.

En yüksek esneklik:

Çok sayıda farklı adaptör, Bit tutucusu ve
lokma anahtar setleri sorunsuz bir şekilde
birbiri ile kombine edilebilir.

Uygulamalar:


El zanaatları anlamında ideal problem çözücü:
Örneğin otomobil, ticari araçlar, motosiklet
ve bisiklet, makine yapımı, hassas mekanik ve
mobilya sanayiinde kullanım için çok uygundur.



Tırtıllı döner disk
Baş parmak ile döndürme işlemi hızlandırılabilir.




Değiştirme kolu
Sağ ve sol çalışma için kolay değiştirme
olanağı.

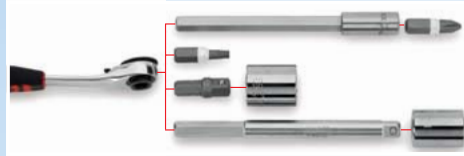

Çok sayıda kullanım olanakları
Her uygulama için uygun alet.



Bits cırcırlı montaj yüksekliği
Piyasada mevcut cırcırlara kıyasla cırcırlı kolun
montaj yüksekliği düşüktür.

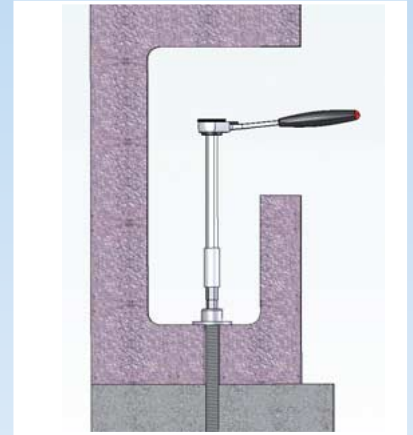

Uzun bit tutucu ağız
Derinde bulunan bağlantılara daha iyi
erişilmesini sağlar.

En sık kullanılan beş civata başı şeklin uyan çoklu
profil 6 köşe metrik, 4 köşe metrik, 12 köşe
metrik, 6 köşe inç (ayak), Dış TX.



İçerik

Tanım	Kafa	Uzunluk Boyut	Art.-Nr.	
Cırcırlı kol		100 mm	0712 014 5	1
6x Çoklu lokma, 1 Ad. 5, 6, 8, 10, 11, 13 mm		22 mm	0713 113 05	
Bits uç PH 1 Bits uç PH 2		25 mm	0713 113 13	
Bits uç, düz 0,8x5,5			0614 176 274	
Bits uç iç 6 köşe 3 mm			0614 176 461	
Bits uç iç 6 köşe 4 mm			0614 175 653	
Bits uç iç 6 köşe 5 mm			0614 176 93	
Bits uç iç 6 köşe 6 mm		0614 176 94		
		0614 176 95		
		0614 176 96		

Tanım	Kafa	Uzunluk Boyut	Art.-Nr.	
Bits uç 1/4"		25 mm	0614 176 700	1
Bits uç TX 10			0614 311 0	
Bits uç TX 15			0614 311 5	
Bits uç TX 20			0614 312 0	
Bits uç TX 25			0614 312 5	
Bits uç TX 27			0614 312 7	
			0614 313 0	
Uzatma		100 mm	0613 716	
Bits adaptörü		100 mm	0613 715	
Köpük döşeme parçası	-	125 x 75 x 30 mm	0955 11 23	
Metal kutu, boyut 0	-	130 x 80 x 30 mm	0955 715 0	