


## 6KT.-HOLZSCHRAUBEN

### DIN 571

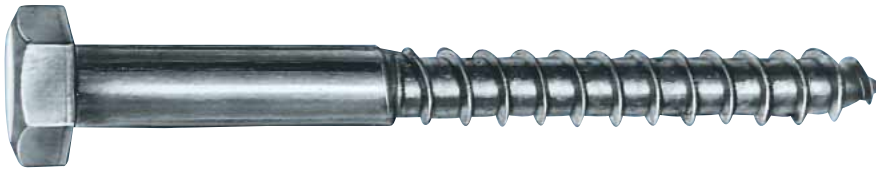

- Für feste Holzverbindungen.
- Durch den 6-kt.-Kopf besserer Kraftangriff beim Eindrehen.
- Die Holzschraube formt sich ihr Muttergewinde, sie schneidet es nicht.
- Je nach Durchmesser und Holzart (Hartholz), ist ein Kernloch vorzubohren.

### Anwendung

Im Holzbau, speziell zum Reihenfertighausbau, Gerätehallenbau, Messebau, Bootsbau, Fahrzeugbau usw.

Stahl verzinkt, blau passiviert						
Länge mm	Ø 5 mm SW 8 Art.-Nr.	VE/St.	Ø 6 mm SW 10 Art.-Nr.	VE/St.	Ø 8 mm SW 13 Art.-Nr.	VE/St.
20			<b>0192 6 20</b>	500		
25			<b>0192 6 25</b>	500	<b>0192 8 25</b>	200
30			<b>0192 6 30</b>	200/500	<b>0192 8 30</b>	200
35			<b>0192 6 35</b>	200	<b>0192 8 35</b>	200
40	<b>0192 5 40</b>	200	<b>0192 6 40</b>	200	<b>0192 8 40</b>	100/200
45			<b>0192 6 45</b>	200	<b>0192 8 45</b>	100/200
50	<b>0192 5 50</b>	200	<b>0192 6 50</b>	200	<b>0192 8 50</b>	100/200
55			<b>0192 6 55</b>	200	<b>0192 8 55</b>	100/200
60	<b>0192 5 60</b>	200	<b>0192 6 60</b>	100/200	<b>0192 8 60</b>	100/200
65			<b>0192 6 65</b>	100/200	<b>0192 8 65</b>	100/200
70			<b>0192 6 70</b>	100/200	<b>0192 8 70</b>	100/200
80			<b>0192 6 80</b>	100/200	<b>0192 8 80</b>	50/100
90			<b>0192 6 90</b>	50/100	<b>0192 8 90</b>	50/100
100			<b>0192 6 100</b>	50/100	<b>0192 8 100</b>	50/100
110			<b>0192 6 110</b>	50/100	<b>0192 8 110</b>	50/100
120			<b>0192 6 120</b>	50/100	<b>0192 8 120</b>	50/100
130					<b>0192 8 130</b>	50/100
140					<b>0192 8 140</b>	50
150					<b>0192 8 150</b>	25/50
160					<b>0192 8 160</b>	50
180					<b>0192 8 180</b>	50
200					<b>0192 8 200</b>	50

ORSY®-lagerfähig