

Außen-Ø D mm	Gesamtlänge L mm	Nutzlänge NL mm	Radius R mm	Schaft-Ø d mm	Art.-Nr.	VE St.
36,7	61	21	6	8	<b>0612 141 367</b>	1

## Multiprofilfräser mit Kugellager

**Ausführung:**

HW-bestückt.

**Kugellager:**

Durchmesser 12,7 mm.

**Anwendung:**


Kantenprofilierung.

**Maschine:**

Handoberfräse.

**Werkstoffe:**

Weich- und Hartholz, Plattenmaterialien.

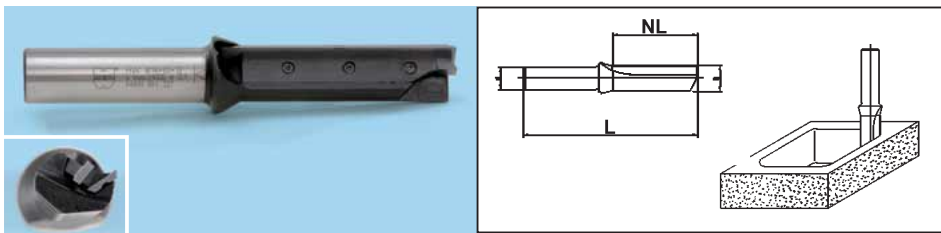

Außen-Ø D mm	Gesamtlänge L mm	Nutzlänge NL mm	Schaft-Ø d mm	Art.-Nr.	VE/St.
14	92	45	12	<b>0612 153 140</b>	1

## Wendeplatten-Nutfräser

**Ausführung:**

HW-bestückt.

**Anwendung:**

Kopierbearbeitung (für Häfele Schablone), Einpassen von Küchenarbeitsplatten.

**Maschine:**

Handoberfräse.

**Werkstoffe:**

Küchenarbeitsplatten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Kugellager Ø 9,53 mm	<b>0612 213 953</b>	1
Kugellager Ø 12,7 mm	<b>0612 213 127</b>	
Kugellager Ø 15,88 mm	<b>0612 213 158</b>	
Kugellager Ø 18 mm	<b>0612 213 180</b>	
Kugellager Ø 21 mm	<b>0612 213 121</b>	
Wendeplatte für Nutfräser, Art.-Nr. 0612 153 140	<b>0612 213 140</b>	
Schlüssel für Kugellager	<b>0612 213 400</b>	

## Ersatzteile



## Holzfräser-Sortiment 12-teilig

Hochwertiges Holzfräser-Sortiment aus HW-bestückten Fräsern zum Nuten, Formatieren, Falzen und Profilieren von Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterial.

**Art.-Nr. 0612 000 001** VE/St. 1

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Nutfräser mit Bohrschneide Ø 6 mm	<b>0612 011 060</b>	1
Nutfräser mit Bohrschneide Ø 8 mm	<b>0612 011 080</b>	
Nutfräser mit Bohrschneide Ø 10 mm	<b>0612 011 100</b>	
Bündigfräser mit Kugellager	<b>0612 121 127</b>	
Fase-Bündigfräser mit Kugellager	<b>0612 111 240</b>	
Abrundfräser mit Kugellager Ø 18,7	<b>0612 071 187</b>	
Abrundfräser mit Kugellager Ø 22,7	<b>0612 071 227</b>	
Abrundfräser mit Kugellager Ø 31,7	<b>0612 071 317</b>	
Hohlkehlefräser mit Kugellager Ø 38,1	<b>0612 081 381</b>	
Falzfräser mit Kugellager	<b>0612 091 317</b>	
Fasefräser mit Kugellager	<b>0612 101 240</b>	
Multiprofilfräser mit Kugellager	<b>0612 141 367</b>	

## Sortimentsinhalt