
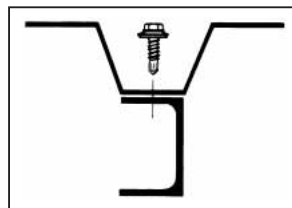
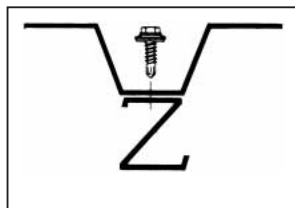
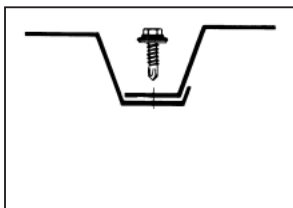


SELBSTBOHRENDE FASSADENBAUSCHRAUBEN

pias®

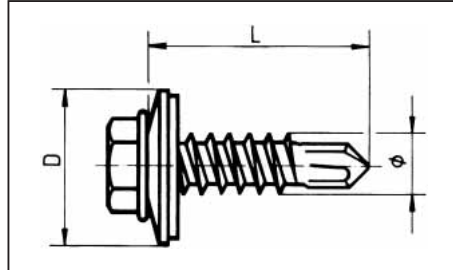

DIN 7504-K mit Dichtscheibe

- Ausführung Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
- Dichtscheibe mit witterungsbeständiger, aufvulkanisierter EPDM-Dichtung.

Für Längsstoßverschraubungen von:

Stahlprofilblechen.

Direktverschraubungen von:

Stahlprofilen auf:

Stahlunterkonstruktionen.

Allgemein bauaufsichtliche
Zulassung Z-14.1-4*
Europäisch technische Zulassung
ETA 10/0184

Ø x L mm	Dichtscheiben Ø D/mm	Antrieb	Art.-Nr.	VE/St.
4,2 x 13	16	SW 7	0214 742 136	300
4,2 x 13	19	SW 7	0214 742 139	300
4,8 x 13	16	SW 8	0214 748 136	300
4,8 x 13	19	SW 8	0214 748 139	300
4,8 x 19	19	SW 8	0214 748 199	300
4,8 x 25	19	SW 8	0214 748 259	200
4,8 x 30	19	SW 8	0214 748 309	200
4,8 x 40	19	SW 8	0214 748 409	200
4,8 x 50	19	SW 8	0214 748 509	100
4,8 x 60	19	SW 8	0214 748 609	50
4,8 x 70	19	SW 8	0214 748 709	50
4,8 x 85	19	SW 8	0214 748 859	50
4,8 x 100	19	SW 8	0214 748 100	50
4,8 x 120	19	SW 8	0214 748 120	50
5,5 x 19	19	SW 8	0214 755 199	300
5,5 x 25	19	SW 8	0214 755 259	200
5,5 x 30	19	SW 8	0214 755 309	200
5,5 x 40	19	SW 8	0214 755 409	100
5,5 x 50	19	SW 8	0214 755 509	100
5,5 x 60	19	SW 8	0214 755 609	50
6,3 x 16	16	SW 10	0214 763 166	300
6,3 x 16	19	SW 10	0214 763 169	300
6,3 x 19	19	SW 10	0214 763 199	300
6,3 x 19	16	SW 3/8"	0214 763 192	500
6,3 x 22	16	SW 3/8"	0214 763 222	500
6,3 x 25	19	SW 10	0214 763 259	200
6,3 x 30	19	SW 10	0214 763 309	200
6,3 x 35	19	SW 10	0214 763 359	200
6,3 x 45	19	SW 10	0214 763 459	100
6,3 x 50	19	SW 10	0214 763 509	100
6,3 x 70	19	SW 10	0214 763 709	50
6,3 x 80	19	SW 10	0214 763 809	50
6,3 x 90	19	SW 10	0214 763 909	50

ORSY®-lagerfähig

* **Beachten:** Nur für die Befestigung von Innenschalen zulässig.

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.