
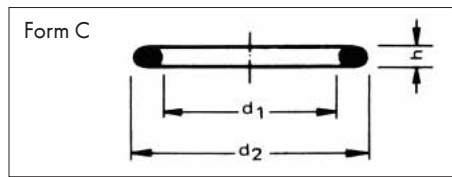


# DICHTRINGE

nach DIN 7603

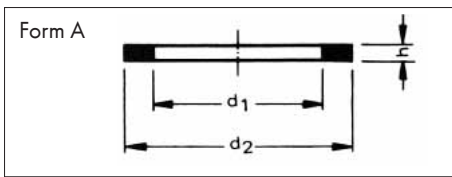

- Nach Kfz-Herstellern mit Original-Nummern geordnet.

ORSY®-lagerfähig

## Mercedes-Benz

Kupfer-Dichtringe DIN 7603, Form A			
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Mercedes-Benz-Nr.	Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Mercedes-Benz-Nr.
0460 5 9	007 603 005100	0460 18 24	007 603 018104
0460 6 10	007 603 006106	0460 20 24	007 603 020101
0460 8 12	007 603 008103	0460 20 26	007 603 020103
0460 8 14	007 603 008106	0460 21 26	007 603 021100
0460 10 14	007 603 010103	0460 22 27	007 603 022102
0460 10 16	007 603 010107	0460 22 29	007 603 022105
0460 12 18	007 603 012106	0460 26 32	007 603 026101
0460 14 18	007 603 014102	0460 26 34	007 603 026109
0460 14 20	007 603 014106	0460 30 36	007 603 030101
0460 16 20	007 603 016105	0460 32 38	007 603 032101
0460 16 22	007 603 016103	0460 33 39	007 603 033100
0460 17 21	007 603 017102	0460 35 41	007 603 035101
0460 17 23	007 603 017101	0460 36 42	007 603 036101
0460 18 22	007 603 018101	0460 40 47	007 603 040102

Kupfer-Asbestfrei-Dichtringe DIN 7603, Form C			
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Mercedes-Benz-Nr.	Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Mercedes-Benz-Nr.
0462 06 10	007 603 006310	0462 020 26	007 603 020301
0462 08 12	007 603 008301	0462 022 27	007 603 022302
0462 08 14	007 603 008303	0462 022 29	007 603 022303
0462 010 14	007 603 010302	0462 024 32	007 603 024303
0462 010 16	007 603 010303	0462 026 32	007 603 026301
0462 012 18	007 603 012302	0462 026 34	007 603 026305
0462 014 18	007 603 014302	0462 028 34	007 603 028300
0462 014 20	007 603 014304	0462 030 36	007 603 030302
0462 016 20	007 603 016301	0462 032 38	007 603 032301
0462 016 22	007 603 016303	0462 035 41	007 603 035301
0462 018 22	007 603 018302	0462 038 44	007 603 038301
0462 018 24	007 603 018303	0462 048 55	007 603 048300
0462 020 24	007 603 020300		

Alu-Dichtringe DIN 7603, Form A			
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Mercedes-Benz-Nr.	Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Mercedes-Benz-Nr.
0463 6 10	007 603 006100	0463 18 22	007 603 018100
0463 8 12	007 603 008101	0463 18 24	007 603 018103
0463 8 14	007 603 008105	0463 20 24	007 603 020100
0463 10 14	007 603 010101	0463 20 26	007 603 020102
0463 10 16	007 603 010105	0463 22 27	007 603 022100
0463 12 18	007 603 012100	0463 22 29	007 603 022104
0463 12 19	007 603 012104	0463 24 32	007 603 024103
0463 14 18	007 603 014100	0463 26 32	007 603 026100
0463 14 20	007 603 014104	0463 30 36	007 603 030100
0463 16 20	007 603 016100	0463 32 38	007 603 032100
0463 16 22	007 603 016102		

Vulkanfaser-Dichtringe DIN 7603, Form A					
Art.-Nr.	Höhe mm	Mercedes-Benz-Nr.	Art.-Nr.	Höhe mm	Mercedes-Benz-Nr.
0465 5 9	1	007 603 005102	0465 14 18	1,5	007 603 014101
0465 6 10	1	007 603 006101	0465 14 20	1,5	007 603 014105
0465 8 12	1	007 603 008102	0465 16 20	1,5	007 603 016107
0465 8 14	1	007 603 008108	0465 18 22	1,5	007 603 018106
0465 10 16	1	007 603 010106	0465 18 24	1,5	007 603 018108
0465 12 16	1,5	007 603 012101	0465 22 27	1,5	007 603 022101

## Ford

Kunststoff-Dichtringe DIN 7603	
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Ford-Nr.
0464 14 22	1454 118

## Renault

Kupfer-Asbestfrei-Dichtringe DIN 7603, Form C	
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Renault-Nr.
0462 018 24	79030 62001

## VW/Audi

Kupfer-Dichtringe DIN 7603, Form A			
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	VW/Audi-Nr.	Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	VW/Audi-Nr.
0460 5 9	N.013 802.1	0460 14 20	N.013 849.2
0460 6 10	N.013 804.2	0460 16 20	N.013 844.2
0460 8 12	N.013 830.2	0460 16 22	N.013 848.1
0460 8 14	N.013 830.4	0460 18 22	N.013 832.2
0460 10 14	N.013 806.2	0460 20 24	N.043 815.2
0460 10 16	N.013 808.3	0460 22 27	N.013 827.1
0460 12 16	N.013 818.2	0460 30 36	N.043 851.1
0460 14 18	N.013 814.1		

Kupfer-Asbestfrei-Dichtringe DIN 7603, Form C			
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	VW/Audi-Nr.	Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	VW/Audi-Nr.
0462 06 10	N.013 803.2	0462 016 22	N.013 845.1
0462 010 16	N.043 805.2	0462 018 24	N.013 839.1
0462 012 16	N.013 853.2	0462 022 27	N.013 838.2
0462 014 18	N.013 815.3	0462 026 32	N.013 821.2
0462 014 20	N.013 815.2	0462 026 34	N.013 819.1
0462 016 20	N.013 820.3		

Alu-Dichtringe DIN 7603, Form A			
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	VW/Audi-Nr.	Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	VW/Audi-Nr.
0463 5 9	N.013 802.3	0463 16 20	N.013 844.1
0463 10 14	N.013 806.3	0463 18 22	N.013 832.1
0463 12 16	N.013 818.3	0463 18 24	N.013 816.1
0463 14 18	N.013 814.2	0463 20 24	N.043 815.3
0463 14 20	N.013 849.3	0463 30 36	N.043 810.1

Vulkanfaser-Dichtringe DIN 7603, Form A					
Art.-Nr.	Höhe mm	VW/Audi-Nr.	Art.-Nr.	Höhe mm	VW/Audi-Nr.
0465 8 12	1	N.013 830.3	0465 14 18	1,5	N.013 814.7
0465 10 14	1	N.013 806.1	0465 16 20	1,5	N.013 844.3
0465 12 18	1,5	N.013 851.1	0465 18 22	1,5	N.013 832.3

## Porsche

Alu-Dichtringe DIN 7603, Form A	
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Porsche-Nr.
0463 8 15	900 031 014 30

## Citroën

Kupfer-Dichtringe DIN 7603, Form A	
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Citroën-Nr.
0463 16 22	22478 009 K

## BMW

Alu-Dichtringe DIN 7603, Form A	
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	BMW-Nr.
0463 12 18	07119 963155
0463 14 18	07119 964200
0463 18 22	07119 963300
0463 22 27	07119 963555

## Opel

Kupfer-Dichtringe DIN 7603, Form A	
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Opel-Nr.
0460 14 20	20 91 046
0460 18 24	20 91 019

## Peugeot

Kupfer-Asbestfrei-Dichtringe DIN 7603, Form C	
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Peugeot-Nr.
0462 014 20	221904
0462 016 22	016402
0462 018 24	031302

Kupfer-Asbestfrei-Dichtringe DIN 7603, Form C	
Art.-Nr. beinhaltet Abmessung	Opel-Nr.
0462 018 22	20 91 013
0462 022 29	20 91 045
0462 024 32	20 91 025
0462 032 38	20 91 029