


MEISSELHAMMER MH 5-XES



Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Meißelhammer MH 5-XES	0702 563 X	1
Wartungsspray, 100 ml	-	
Zusatzhandgriff	0708 563 022	
Koffereinlage	0955 030 563	
Maschinenkoffer	0955 702 563	

Technische Daten	
Spannung	230 V/50 Hz
Schutzklasse	□ / II
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Abgabeleistung	615 Watt
Schlagzahl	1.430–2.840 min ⁻¹
Schlagenergie	8,0 J
Meißelverstellungen	18 Anzahl
Gewicht	6,2 kg
Kabellänge	4 m

Meißelleistung in kg/h (Material Beton B 35)

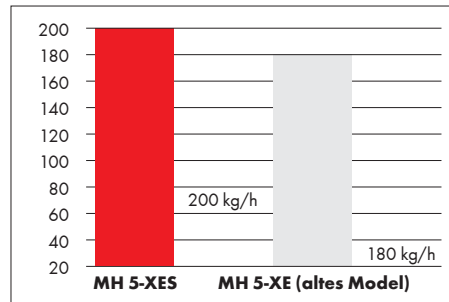

Meißelhammer mit aktivem Dämpfungssystem, das die beim Arbeiten auftretenden Vibrationen reduziert. Mit SDS-max Aufnahmeschaft.

Art.-Nr. 0702 563 1
VE/St. 1

Großer, flexibel einstellbarer Zusatzhandgriff

Der gummierte Zusatzhandgriff lässt sich einfach verstellen und bietet der Maschine besten Halt.

Laufruhig aber trotzdem Leistungsstark

Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Arbeitszeiten durch die hohe Schlagleistung.

Meißelfunktion mit 8 Joule Einzelschlagstärke

Sehr schneller Arbeitsfortschritt.

18-fache Meißelverstellung

Ermöglicht bei Meißelarbeiten ein Anpassen an verschiedene Arbeitswinkel, dadurch ermüdungsarmes Arbeiten.

3 Jahre Gewährleistung

Auf Herstellungs- und Materialfehler.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.

Zusatzartikel:

Meißel z. B. Premium-Meißel mit 3-Zonen-Härtetechnologie im 3er Pack

Art.-Nr. 0647 850 002

Weitere Meißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft unter Art.-Nr. 0647 85. ...