

CRIMPZANGEN



Für isolierte und unisolierte Kabelverbinder

Mit Zwei-Komponenten-Griff

- Angenehmes Arbeiten


Automatische Selbsteinstellung der jeweiligen Querschnitte

- Keine zeitraubende Voreinstellung nötig

Mit entriegelbarer Zwangssperre

- Für zuverlässige, DIN-gerechte und gasdichte Crimpverbindungen

| Anwendung | Profil | Verbinder | Kapazität | | Crimpstellen | Art.-Nr. | Ersatzfeder Art.-Nr. | Länge mm | VE/St. |
|---------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|----------|--------|
| | | | mm ² | AWG | | | | | |
| Aderendhülsen | | | 0,25 - 6 | 20 - 10 | 5 | 0714 107 103 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| Aderendhülsen | | | 10 - 25 | 7 - 3 | 3 | 0714 107 104 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| Aderendhülsen | | | 35/50 | 2+1/0 | 2 | 0714 107 105 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| Unisolierte Verbinder | | | 0,5 - 10 | 20 - 7 | 4 | 0714 107 106 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| Unisolierte Flachsteckverbinder | | | 0,1 - 2,5 | 27 - 13 | 4 | 0714 107 107 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| Unisolierte Flachsteckverbinder | | | 0,5 - 6 | 20 - 10 | 3 | 0714 107 108 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| Gerollte Kontakte | | | 0,14 - 1,5 | 26 - 15 | 3 | 0714 107 109 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| Modulstecker | | | 0,5 - 2,5 | 20 - 13 | 4 | 0714 107 110 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| Isolierte Verbinder | | | 0,5 - 6 | 20 - 10 | 3 | 0714 107 111 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| BNC-Koaxialverbinder | | | RG 58, 59, 62, 71 | | 3 | 0714 107 112 | 0714 107 901 | 215 | 1 |
| BNC-Koaxialverbinder | | | RG 58, 174, 188, 316 | | 6 | 0714 107 113 | 0714 107 901 | 215 | 1 |

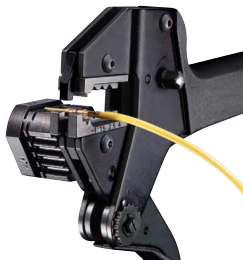

Anwendung mit Kontaktaufnahme



Für unisolierte Kabelverbinder

Parallele Crimpbackenführung mit Zwangsentriegelung

- Für DIN-gerechte und gasdichte Crimpverbindungen

30%ige Handkraftreduzierung durch Hebelübersetzung

- Ermüdungsfreies Arbeiten

| Anwendung | Profil | Verbinder | Kapazität | | Crimpstellen | Art.-Nr. | Ersatzfeder Art.-Nr. | Länge mm | VE/St. |
|-----------------------|--------|-----------|-----------------|---------|--------------|----------------|----------------------|----------|--------|
| | | | mm ² | AWG | | | | | |
| D-Sub-Verbinder | | | 0,03 - 0,56 | 32 - 20 | 3 | 0714 107 114 * | 0714 107 902 | 215 | 1 |
| Gedrehte Kontakte | | | 0,14 - 4,0 | 25 - 11 | 4 | 0714 107 115 * | 0714 107 902 | 215 | 1 |
| Gedrehte Kontakte | | | 1,5 - 6 | 15 - 10 | 4 | 0714 107 116 * | 0714 107 902 | 215 | 1 |
| Westernstecker | | - | 4-/6-/8-polig | - | 3 | 0714 107 117 | 0714 107 902 | 215 | 1 |
| Zündkabel | | - | 1 | 17 | 5 | 0714 107 118 | 0714 107 902 | 215 | 1 |
| Gedrehte ABS-Kontakte | | | 1,0 - 6 | 17 - 10 | 2 | 0714 107 119 | 0714 107 902 | 215 | 1 |

* Mit Kontaktaufnahme