

# CRIMPZANGEN



**Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen**

**Mit Zwei-Komponenten-Griff**

- Angenehmes Arbeiten


**Automatische Selbsteinstellung der jeweiligen Querschnitte**

- Keine zeitraubende Voreinstellung nötig

**Mit entriegelbarer Zwangssperre**

- Für zuverlässige, DIN-gerechte und gasdichte Crimpverbindungen

(Vorauswahl der Crimpbereiche 0,08 - 10 mm<sup>2</sup>)

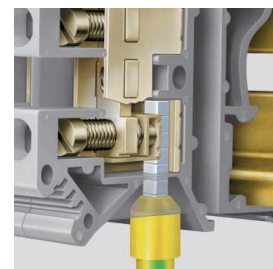

Optimale Positionierung der Kontaktfläche



Fronteinführung  
(nur Art.-Nr. 0714 107 102)

Abb.	Anwendung	Profil	Verbinder	Kapazität		Crimpstellen	Art.-Nr.	Ersatzfeder Art.-Nr.	Länge mm	VE/St.
				mm <sup>2</sup>	AWG					
1	Isolierte und unisolierte Aderendhülsen			0,08 - 10	28 - 7	1	<b>0714 107 100</b>	<b>0714 107 900</b>	180	1
2				0,08 - 6	28 - 10	1	<b>0714 107 101</b>	<b>0714 107 900</b>	180	1
3				0,08 - 16	28 - 5	1	<b>0714 107 102</b>	<b>0714 107 900</b>	190	1