


ENDLOS-POLYAMID

FASSADENWALZE

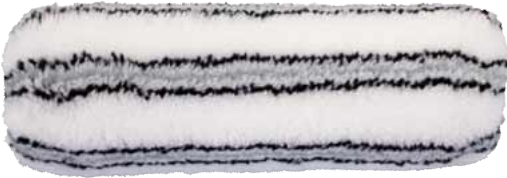

Walzen-Breite cm	Kern-Ø mm	Walzen-Ø mm	Art.-Nr.	VE/St.
20	41	77	0693 010 131	1/10
27			0693 010 132	

- Strapazierfähiger Bezug aus sehr hochwertigem Endlospolyamid
- **Stark gepolstert (Weichschaum)**
- **18 mm Florhöhe**
- Konstante Formstabilität
- Hervorragendes Wiederaufrichtvermögen der Fasern
- Flusenarm, kein Verfilzen
- Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- Lösemittelbeständig
- Sehr hohe Lebensdauer
- Erstklassiges, gleichmäßiges Streichergebnis

Einsatzgebiete:

- Für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen
- Für raue bis stark strukturierte Untergründe
- Im Innen- und Außenbereich

MALERWALZE



Walzen-Breite cm	Kern-Ø mm	Walzen-Ø mm	Art.-Nr.	VE/St.
18	58	94	0693 010 111	1/10
25			0693 010 112	

- Strapazierfähiger Bezug aus sehr hochwertigem Endlospolyamid
- **Ungepolstert**
- **18 mm Florhöhe**
- Konstante Formstabilität
- Hervorragendes Wiederaufrichtvermögen der Fasern
- Flusenarm, kein Verfilzen
- Sehr geringe Spritzneigung
- Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- Lösemittelbeständig
- Sehr hohe Lebensdauer
- Erstklassiges, gleichmäßiges Streichergebnis

Einsatzgebiete:

- Für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen
- Für glatte bis leicht strukturierte Untergründe
- Im Innen- und Außenbereich

MALERWALZE



Walzen-Breite cm	Kern-Ø mm	Walzen-Ø mm	Art.-Nr.	VE/St.
18	58	82	0693 010 106	1/10
25			0693 010 107	

- Strapazierfähiger Bezug aus sehr hochwertigem Endlospolyamid
- **Ungepolstert**
- **12 mm Florhöhe**
- Konstante Formstabilität
- Hervorragendes Wiederaufrichtvermögen der Fasern
- Flusenarm, kein Verfilzen
- Sehr geringe Spritzneigung
- Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- Lösemittelbeständig
- Sehr hohe Lebensdauer
- Erstklassiges, streifenfreies Streichergebnis

Einsatzgebiete:

- Für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen
- Für extrem glatte Untergründe
- Im Innen- und Außenbereich