


## BECHER-BLINDNIETE

### Flachrundkopf

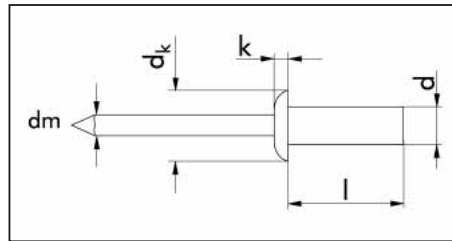

Hülse: Aluminium  
Dorn: Stahl blank


Flachrundkopf, becherförmig ausgebildeter Nietschaft, luft- und spritzwasserdichte Vernetzung.

#### Sondernietbereich

- Unverlierbarer Nietdornkopf
- Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit.

d x l mm	Bohrloch-Ø mm	Klemmbereich mm	d <sub>k</sub> mm	k mm	dm mm	Scherbruchlast N	Zugbruchlast N	Art.-Nr.	VE/St.
3,2 x 6,5	3,3	0,5-2,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 032 65	500
3,2 x 8,0	3,3	1,5-3,5	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 032 80	500
3,2 x 9,5	3,3	3,0-5,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 032 95	500
3,2 x 12,5	3,3	6,0-8,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 032 125	500
4,0 x 8,0	4,1	0,5-3,5	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 04 8	500
4,0 x 9,5	4,1	3,0-5,0	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 04 10	500
4,0 x 12,5	4,1	6,0-8,0	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 04 125	500
4,8 x 8,5	4,9	0,5-3,5	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 8	500
4,8 x 9,5	4,9	3,0-5,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 10	500
4,8 x 13,0	4,9	6,0-8,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 12	500
4,8 x 14,5	4,9	7,5-9,5	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 15	500
4,8 x 18,0	4,9	10,5-13,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 18	500
4,8 x 21,0	4,9	12,5-16,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 21	250

ORSY®-lagerfähig

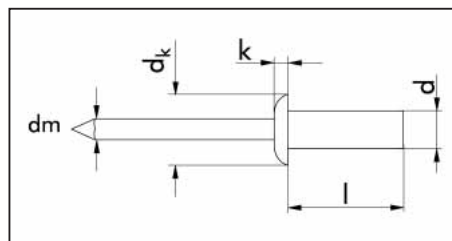

### Flachrundkopf

Hülse: Aluminium  
Dorn: Edelstahl A2

d x l mm	Bohrloch-Ø mm	Klemmbereich mm	d <sub>k</sub> mm	k mm	dm mm	Scherbruchlast N	Zugbruchlast N	Art.-Nr.	VE/St.
3,2 x 6,5	3,3	0,5-2,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 132 65	500
3,2 x 8,0	3,3	1,5-3,5	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 132 80	500
3,2 x 9,5	3,3	3,0-5,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 132 95	500
3,2 x 12,5	3,3	6,0-8,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 132 125	500
4,0 x 8,0	4,1	0,5-3,5	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 140 80	500
4,0 x 9,5	4,1	3,0-5,0	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 140 95	500
4,0 x 12,5	4,1	6,0-8,0	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 140 125	500
4,8 x 8,0	4,9	1,0-3,5	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 148 80	500
4,8 x 9,5	4,9	3,0-5,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 148 95	500
4,8 x 12,5	4,9	6,0-8,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 148 125	500
4,8 x 16,0	4,9	9,0-11,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 148 160	500
4,8 x 18,0	4,9	10,5-13,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 148 180	500
4,8 x 21,0	4,9	12,5-16,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 148 210	250

ORSY®-lagerfähig