

UNIVERSALBÄNDER



0820 6 52



0820 6 103



0820 6 51



0820 6 102

Bezeichnung	Abm. mm	Art.-Nr.	VE/St.
Universalband Bündelungs-Ø 19-50 mm	4,6 x 201	0820 6 52	50
Universalband Bündelungs-Ø 19-102 mm	4,6 x 362	0820 6 103	
Universalband Bündelungs-Ø 25-51 mm	7,9 x 201	0820 6 51	
Universalband Bündelungs-Ø 25-102 mm	7,9 x 362	0820 6 102	
Hochtemperaturgelenkfett	-	0892 820	12

EIN-OHR-KLEMMEN- MONTAGEZANGE



für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen

- Der Niederhalter gewährleistet ein fachgerechtes Zusammendrücken der Ohren. Kosten- und Zeitersparnis durch sicheres und schnelles Arbeiten
- Die korrekte Montage der Klemmen sichert eine gleichmäßige Befestigung und Abdichtung
- Spezialstahl mit PVC-Hüllen

max. Ohrenbreite X mm	Art.-Nr.	VE/St.
20	0714 546 23	1

UNIVERSAL-SCHLAUCHSCHELLEN




0820 6 110



0820 6 50

Bezeichnung	Abm. mm	Art.-Nr.	VE/St.
Universal-Schlauchschelle Bündelungs-Ø 40-110 mm	7,0 x 368	0820 6 110	50
Universal-Schlauchschelle Bündelungs-Ø 25-50 mm	7,0 x 178	0820 6 50	

MONTAGETRICHTER

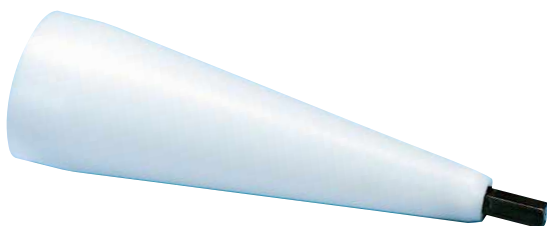

Montagewerkzeug zur Achsmanschetten- Reparatur

- Mit Metall-Vierkant-Einspannvorrichtung
- Aus schlagfestem PE
- Zum besseren Aufziehen der Achsmanschette empfohlener Schmierstoff: ABSOBON HTS Hochtemperaturschmierstoff, Art.-Nr. 0893 128

Art.-Nr. 0820 500 0 VE/St.: 1

MONTAGEHILFE



für Universal-Achsmanschetten

- Für Montage ohne Zerlegung des Achskopfes
- Ein Werkzeug
- Ersetzt Trichter und Bügel
- Zum besseren Aufziehen der Achsmanschette empfohlener Schmierstoff: ABSOBON HTS Hochtemperaturschmierstoff, Art.-Nr. 0893 128

Art.-Nr. 0820 500 001 VE/St.: 1