



Amo-Bag

Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern.


Material: Faserverstärkter Kunststoff
 Tragfähigkeit: 100 kg/St.
 Fugenbreite: 3 – 50 mm

Art.-Nr. 0715 67 80


1 VE = 4 Stück

Vorteile


- Vermeidung von Schrammen – das weiche Luftkissen schützt Zarge und Rahmen.
- Leichtes und präzises Einpassen der Fenster.
- Kein Keilverbrauch. Die Amo-Bags können immer wieder eingesetzt werden.
- Völlig leere Fugen. Sofort fugenbereit mit Band und Fugenmasse.

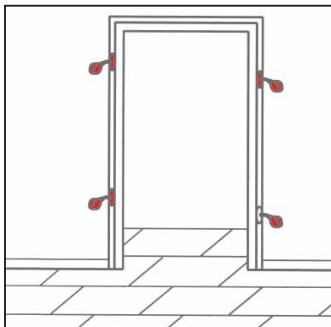


Einbau von Türen

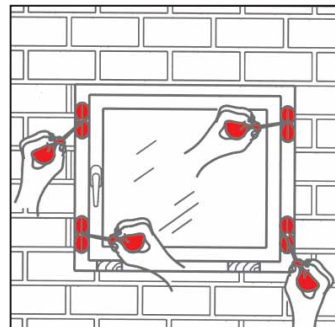

Einpassen von Fenstern

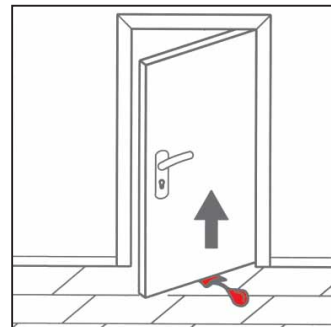

Anheben von Türen

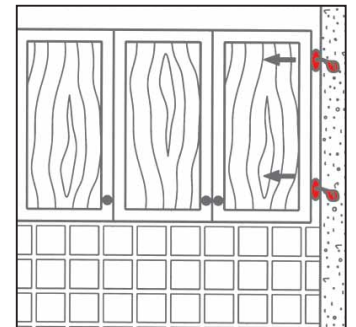

Einpassen von Schränken

Zusatzartikel



**Bohrschrauber
 BS 13-SEC
 Art.-Nr. 0702 315**



**Montagebock
 Art.-Nr. 0875 1**




**PURlogic® Fugenschaum
 Art.-Nr. 0892 14...**



**Neutralsilikon Perfekt
 Art.-Nr. 0892 51...**



**AW-Abdeckkappen
 Art.-Vornr. 0590**

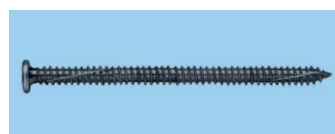

**Amo III-Schraube, Typ 3
 Art.-Nr. 0234 330 ...**