

Schlag- Maulschlüssel

**Ausführung: metrisch,
gerade.**


Norm: DIN 133.

Werkstoff: Spezial-Stahl geschmie-
det mit hoher Schlagzähigkeit.

Oberfläche: stahlgrau.

Geometrie: kurzer und starker
Profilschaft und Schlagende
für schwerste Beanspruchung.
Maulstellung 15°.

Anwendung: Cargo, Baumaschi-
nen, Betriebswerkstätten, Werften,
Schwerindustrie, Bergbau, Eisen-
bahnen.

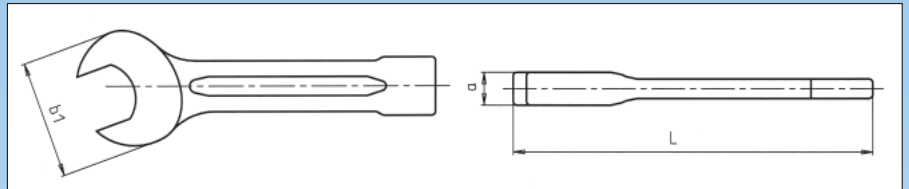

| mm | L mm | a mm | b ₁ mm | Art.-Nr. | |
|----|---------|---------|----------------------|-------------------|---|
| 30 | 190 | 17 | 62 | 0715 27 30 | 1 |
| 32 | 190 | 17 | 62 | 0715 27 32 | |
| 36 | 215 | 17,5 | 76 | 0715 27 36 | |
| 41 | 235 | 18,5 | 86 | 0715 27 41 | |
| 46 | 255 | 20 | 98 | 0715 27 46 | |
| 50 | 275 | 21 | 105 | 0715 27 50 | |
| 55 | 300 | 23 | 116 | 0715 27 55 | |
| 60 | 320 | 24,5 | 128 | 0715 27 60 | |
| 65 | 342 | 27 | 138 | 0715 27 65 | |
| 70 | 375 | 30 | 154 | 0715 27 70 | |

Schlag- Ringschlüssel

**Ausführung: metrisch,
gerade.**


Antrieb: 12kant.

Norm: DIN 7444.


Werkstoff: Spezial-Stahl geschmie-
det mit hoher Schlagzähigkeit.

Oberfläche: stahlgrau.

Geometrie: kurzer und starker
Profilschaft und Schlagende
für schwerste Beanspruchung.

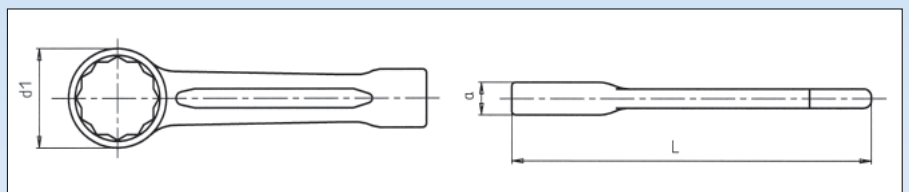

| mm | L mm | a mm | d ₁ mm | Art.-Nr. | |
|----|---------|---------|----------------------|--------------------|---|
| 27 | 180 | 16 | 46 | 0715 261 27 | 1 |
| 30 | 190 | 17 | 52 | 0715 261 30 | |
| 32 | 190 | 17 | 52 | 0715 261 32 | |
| 36 | 205 | 18 | 58 | 0715 261 36 | |
| 41 | 230 | 20 | 66 | 0715 261 41 | |
| 46 | 240 | 22 | 74 | 0715 261 46 | |
| 50 | 255 | 24 | 80 | 0715 261 50 | |
| 55 | 270 | 25 | 86 | 0715 261 55 | |
| 60 | 280 | 26 | 93 | 0715 261 60 | |
| 65 | 300 | 30 | 102 | 0715 261 65 | |
| 70 | 330 | 33 | 110 | 0715 261 70 | |

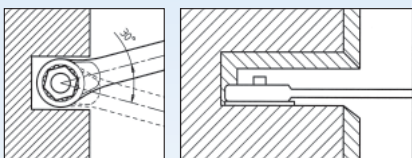

Anwendung: Cargo, Baumaschi-
nen, Betriebswerkstätten, Werften,
Schwerindustrie, Bergbau, Eisen-
bahnen.

