



MÖBELSCHARNIER NEXIS IMPRESSO, NEXIS CLICK-ON

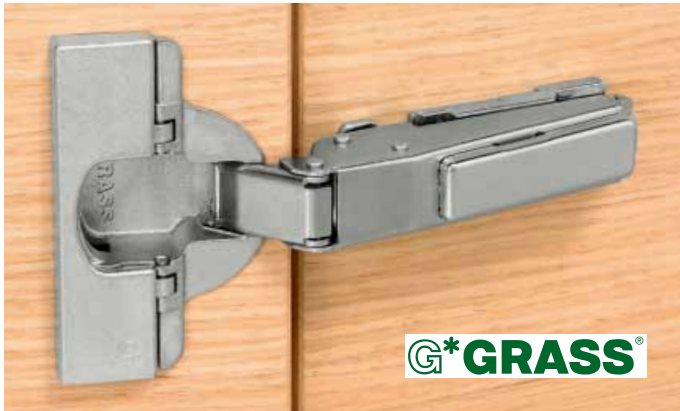

- **Öffnungswinkel 110°.**
Bis 22 mm Türdicke.
- Geringe Topftiefe (11,5 mm).
Auch für dünne oder profilierte Türen geeignet.

Ausschreibungstext:


GRASS Möbelscharnier Nexis Impresso/Nexis Click-on, 110° Öffnungswinkel mit/ohne Automatik, Ausführung ...

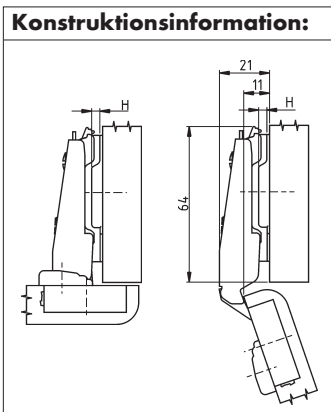

Eckanschlag (Kröpfung: 0 mm)

Ausführung	Nexis Click-on zum Anschrauben* (52/5,5 mm)	Nexis Click-on zum Einpressen* (52/5,5 mm)	Nexis Click-on zum Einpressen* (45/9,5 mm)	Nexis Impresso* (52/5,5 mm)	Nexis Impresso* (45/9,5 und 48/9 mm)
Art.-Nr. (mit Autom.)	F015 072 691	F015 072 693	F015 072 629	F014 072 494	F014 072 520
VE/St.	1/50	1/100	1/100	1/100	1/100
Art.-Nr. (ohne Autom.)	F015 072 692	-	-	F014 072 493	-
VE/St.	1/50	-	-	1/50	-


* Soft-close kompatibel

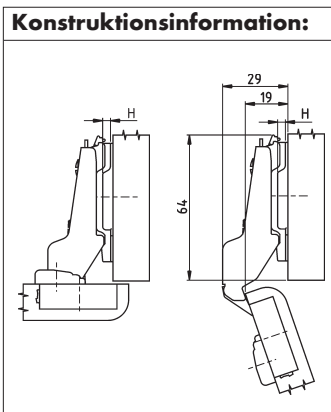

Mittelwandanschlag (Kröpfung: 8 mm)

Ausführung	Nexis Click-on zum Anschrauben* (52/5,5 mm)	Nexis Click-on zum Einpressen* (52/5,5 mm)	Nexis Click-on zum Einpressen* (45/9,5 mm)	Nexis Impresso* (52/5,5 mm)
Art.-Nr. (mit Autom.)	F015 072 694	F015 072 696	F015 072 633	F014 072 496
VE/St.	1/50	1/100	1/100	1/100
Art.-Nr. (ohne Autom.)	F015 072 695	-	-	F014 072 495
VE/St.	1/50	-	-	1/50

* Soft-close kompatibel

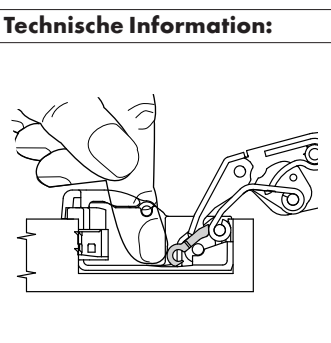

Öffnungswinkelbegrenzung für 110°-Scharnier auf 85°

Art.-Nr. F069 135 032

VE/St. 125

Zusatzartikel:

- ! Nexis Montageplatten
- ? Türanschlagdämpfung
- Abdeckkappen für Bandarm
- Möbelgriffe, Türanschlagleisten