

# PACKFIX



**Zum schnellen Verpacken ohne Schneiden und Kleben.**

### Keine Kleberückstände

Beim Entfernen der Folie von der Ware bleiben keine Klebereste zurück.

### Gute Formanpassung

Mit der Folie können schnell und sicher auch Ecken, Kanten und Rundungen usw. verpackt bzw. geschützt werden. Dies bedeutet auch eine erhebliche Zeiterparnis.

### Schneller Abriss

Durch Bremsen am Überstand des Wickelkerns kann die Folie einfach abgerissen werden. Zum Trennen der Folie ist somit kein extra Schneidwerkzeug notwendig.

### Transparente Folie

Trotz Verpackung sind Hinweis-, Adress- oder Bezeichnungsaufkleber sowie die Ware selbst sichtbar.

### Schwarze Folie

Blickdichte Einfärbung um Ware vor Diebstahl und Sonneneinstrahlung zu schützen.


Farbe	Breite mm	Länge m	Stärke µm	Art.-Nr.	VE/St.
transparent	100	150	23	<b>0992 900 1</b>	10
	500	270	20	<b>0992 900 2</b>	6
schwarz	500	270	20	<b>0992 900 220</b>	6

Technische Daten:	
Folienmaterial	Polyethylen
Temperaturbeständigkeit	bis +70°C
UV-Beständigkeit	max. 6 Monate
Entsorgung	Recyclingfähige PE-Folie
Lagerung	trocken, bei +20°C
Garantierte Dehnung	200%

### Anwendungsgebiet:

Zum Verpacken, Bündeln, Schützen und Sichern der verschiedensten Artikel, wie z. B. bei Paketen, Paletten, Zubehörartikeln, Holzleisten, Fensterprofilen, Teppichrollen, Bilderrahmen, Lenkradumwicklungen usw. anstelle von Klebeband.

### Geeignete Palettenformen:

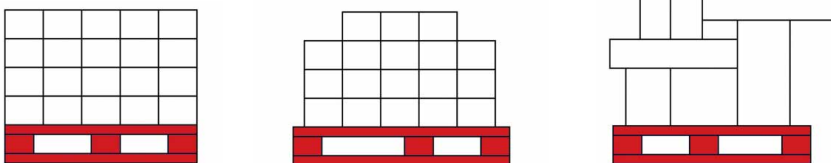

Griff für 100-mm-Folie.



Griffhülsen für 430- und 500-mm-Folie.



Gleithülsen Ergo für 430- und 500-mm-Folie.

Zubehör: Folienabroller				
Bezeichnung	Einsetzbar für	Art.-Nr.	VE/St.	
Griff	100 mm Folienbreite	<b>0992 901</b>	3	
Griffhülsen	500/430 mm Folienbreite	<b>0992 902</b>	10 (5 Paar)	
Gleithülsen Ergo	500/430 mm Folienbreite	<b>0992 902 001</b>	2 (1 Paar)	