 
 


SELBSTBOHRENDE SCHRAUBEN pias®



Nenn-Ø d mm	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3 (pias®)	6,3 (piasta®)
s mm	5,5	7	8	8	10	3/8"
k mm	2,8	3,3	3,6	4,8	5,8	
l_p mm	3,0	4,5	5,0	6,5	7,5	
Bohrbereich mm	0,7-2,25	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,25	2,0-6,0	

Nenn-Ø d mm	Länge l mm	pias® Stahl verzinkt blau passiviert Art.-Nr.	VE St.	pias® A2 nur zur Verarbeitung in Alu Art.-Nr.	VE St.	piasta® Ruspert beschichtet Bimetall Art.-Nr.	VE St.
3,5	9,5	0214 35 95	500				
	13	0214 35 13					
4,2	13	0214 42 13	500				
	16	0214 42 16					
	19	0214 42 19					
	22	0214 42 22					
	25	0214 42 25		0214 142 25	500	0214 814 225	
	32	0214 42 32				0214 814 232	500
	38					0214 814 238	
4,8	50					0214 814 250	250
	13	0214 48 13	500				
	16	0214 48 16					
	19	0214 48 19					
	22	0214 48 22					
	25	0214 48 25				0214 814 825	
	32	0214 48 32		0214 148 32	500	0214 814 832	500
	38	0214 48 38				0214 814 838	
	45	0214 48 45	250				
	50	0214 48 50			0214 814 850	250	
	60	0214 48 60	50				
	70	0214 48 70					
	85	0214 48 85					
100	0214 48 100						
110	0214 48 110						
5,5	120	0214 48 120					
	130	0214 48 130					
	16	0214 55 16	500				
	19	0214 55 19					
	22	0214 55 22					
	25	0214 55 25				0214 815 525	500
	32	0214 55 32			0214 815 532		
	38	0214 55 38	250		0214 815 538	250	
	45	0214 55 45					
	50	0214 55 50			0214 815 550	250	
60	0214 55 60	50					
70	0214 55 70						
85	0214 55 85						
6,3	16	0214 63 16	500				
	19	0214 63 19					
	22	0214 63 22		0214 163 22	100		
	25	0214 63 25				0214 816 325	100/500
	32	0214 63 32				0214 816 332	
	38	0214 63 38	250		0214 816 338	250	
	45	0214 63 45					
	50	0214 63 50			0214 816 350	250	
	60	0214 63 60	100			0214 816 360	
	70	0214 63 70				0214 816 370	100
	80	0214 63 80					
	85					0214 816 385	50
	90	0214 63 90	50				
	100	0214 63 100				0214 816 310	50
	110	0214 63 110					
115					0214 816 311	50	
120	0214 63 120						
130	0214 63 130	50			0214 816 313	50	
140	0214 63 140						
150	0214 63 150				0214 816 315		
175					0214 816 317	50	

W-214 (ähnlich DIN 7504-K)

Sechskantkopf mit Bund:

- **Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)**
- **A2** (nur zur Verarbeitung in Aluminium und Kunststoffen)
- **Bimetall, Ruspert beschichtet**
(Bohrschraube aus Edelstahl A2 mit einer Bohrspitze aus Einsatzstahl, gehärtet)

- Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang.
- Mit ZEBRA® pias® arbeiten Sie schneller als mit jedem Spiralbohrer. Sie verringern Ihre Montagekosten um mindestens 50%.
- Universell einsetzbar durch Sechskantkopf.




Für Längsstoßverschraubungen von:

Stahlprofilblechen

Direktverschraubungen von:

Stahlprofilen auf: Stahlunterkonstruktionen

Ausführung Stahl verzinkt ab Ø 4,2:
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4
Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184

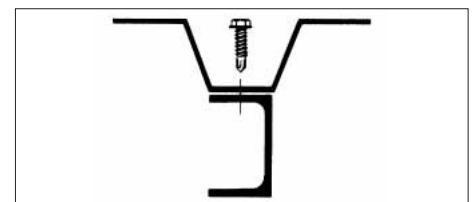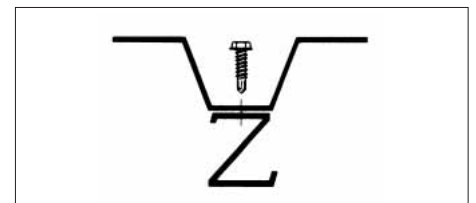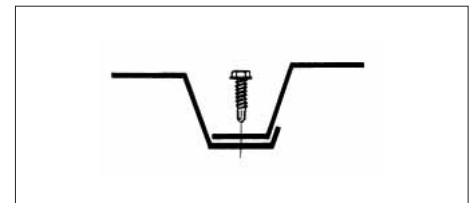

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.