


MAGAZIN-SCHRAUBENDREHER

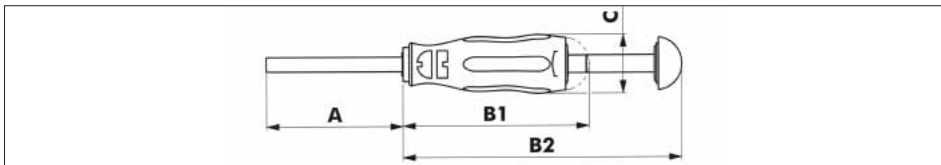

Zoll	A mm	B1/B2 mm	C mm	Art.-Nr.	VE/St.
1/4"	90	121/181	37,5	0613 600 0 *	1

* unbestückt



Ein kurzes Ziehen an der Endkappe löst das Bitmagazin.



Einfache Entnahme des gewünschten Bits.



Sicheres Verschließen durch „Schnappverschluss“.


Bestückt mit 12 Bits

Griff: 2-Komponenten-Heft.

Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanzverchromt.

Abtrieb: DIN 3126-D 6,3.

- Sehr schlanker Magazin-Schraubendreher für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung.
- Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits.
- 1/4"-Standardbits, dadurch einfache Nachbestückung.
- Schnelles Auffinden der Bits durch Würth Farbleitsystem.
- Der hörbare „Klick“ bestätigt das sichere Einrasten des Bitmagazins.

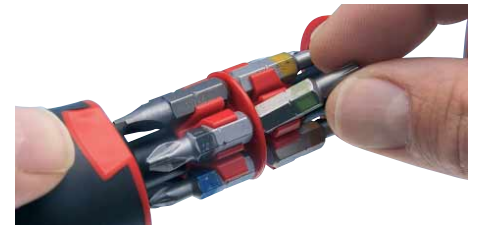

Art.-Nr. 0613 600 1

Bezeichnung	Abtrieb	Art.-Nr.	St.
Mag.-Schraubendreher, unbestückt	●	0613 600 0	1
PH 1	+	0614 176 274	1
PH 2		0614 176 461	1
PH 3		0614 176 648	1
TX 20	*	0614 312 0	1
TX 25		0614 312 5	1
TX 27		0614 312 7	1
TX 30		0614 313 0	1
TX 40		0614 314 0	1
Innen-6-kt. SW 4	○	0614 176 94	1
Innen-6-kt. SW 5		0614 176 95	1
Innen-6-kt. SW 6		0614 176 96	1
Schlitz 0,6x4,5	◐	0614 175 652	1

Art.-Nr. 0613 600 2

Bezeichnung	Abtrieb	Art.-Nr.	St.
Mag.-Schraubendreher, unbestückt	●	0613 600 0	1
AW[®] 10	*AW	0614 511 0	1
AW[®] 20		0614 512 0	1
AW[®] 25		0614 512 5	1
AW[®] 30		0614 513 0	1
PZ 1	*	0614 176 651	1
PZ 2		0614 176 652	1
PZ 3		0614 176 653	1
TX 10	*	0614 311 0	1
TX 20		0614 312 0	1
TX 25		0614 312 5	1
TX 30	*	0614 313 0	1
Schlitz 0,6x4,5		◐	0614 175 652

Art.-Nr. 0613 600 3

Bezeichnung	Abtrieb	Art.-Nr.	St.
Mag.-Schraubendreher, unbestückt	●	0613 600 0	1
PH 1	+	0614 176 274	1
PH 2		0614 176 461	1
PH 3		0614 176 648	1
TX 20 m. Bohrung	*	0614 352 620	1
TX 25 m. Bohrung		0614 352 625	1
TX 27 m. Bohrung		0614 352 627	1
TX 30 m. Bohrung		0614 352 630	1
TX 40 m. Bohrung		0614 352 640	1
Innen-6-kt. SW 4	○	0614 176 94	1
Innen-6-kt. SW 5		0614 176 95	1
Innen-6-kt. SW 6		0614 176 96	1
Schlitz 0,6x4,5	◐	0614 175 652	1

SCHRAUBENDREHER



mm	B/C mm	mm	Art.-Nr.	VE/St.
6,0	120/40	6/10	0613 473 1	1

Aufnahme für 6-mm-Klinge

Sechskanteinsatz:

Mit Schlüsselhilfe, mattverchromt.

Abtrieb: Aufnahme für 6-mm-Klinge.