

PROFIL-DOPPELZYLINDER NP

im 5-Stift-System

Ausführung: beidseitig schließbar

Material: Messing

Doppelzylinder mit 5 gefederten Stiftzuhaltungen pro Zylinderseite

• Für alle gängigen Türen einsetzbar

Lieferbar gleichschließend

Ausschreibungstext:

Würth Profil-Doppelzylinder NP im 5-Stift-System, beidseitig schließbar

Material: Messing

Oberfläche: matt vernickelt

Schlüssel: Neusilber

Schließart: gleichschließend

Abmessung des Zylinders: ... x ... mm, Art.-Nr.: 0687


Montagetipp:

Für die exakte Längenbestimmung des benötigten Zylinders empfehlen wir den Profilylindermessschlüssel, Art.-Nr. 0688 190 201.



gleichschließend Oberfläche: matt vernickelt.					
Abmessung mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr. Schließung GS1 Schlüssel-Nr. S 55682	Art.-Nr. Schließung GS2 Schlüssel-Nr. S 52566	Art.-Nr. Schließung GS3 Schlüssel-Nr. S 47343	VE St.
31 x 31	62	0687 631 510	0687 632 510	0687 633 510	1
31 x 36	67	0687 631 511	0687 632 511	0687 633 511	1
31 x 41	72	0687 631 512	0687 632 512	0687 633 512	1
31 x 46	77	0687 631 513	0687 632 513	0687 633 513	1
31 x 51	82	0687 631 514	0687 632 514	0687 633 514	1
31 x 56	87	0687 631 515	0687 632 515	0687 633 515	1
31 x 61	92	0687 631 516	0687 632 516	0687 633 516	1
31 x 66	97	0687 631 517	0687 632 517	0687 633 517	1
31 x 71	102	0687 631 518	0687 632 518	0687 633 518	1
36 x 36	72	0687 631 520	0687 632 520	0687 633 520	1
36 x 41	77	0687 631 521	0687 632 521	0687 633 521	1
36 x 46	82	0687 631 522	0687 632 522	0687 633 522	1
36 x 51	87	0687 631 523	0687 632 523	0687 633 523	1
36 x 56	92	0687 631 524	0687 632 524	0687 633 524	1
36 x 61	97	0687 631 525	0687 632 525	0687 633 525	1
36 x 66	102	0687 631 526	0687 632 526	0687 633 526	1
36 x 71	107	0687 631 527	0687 632 527	0687 633 527	1
41 x 41	82	0687 631 530	0687 632 530	0687 633 530	1
41 x 46	87	0687 631 531	0687 632 531	0687 633 531	1
41 x 51	92	0687 631 532	0687 632 532	0687 633 532	1
41 x 56	97	0687 631 533	0687 632 533	0687 633 533	1
41 x 61	102	0687 631 534	0687 632 534	0687 633 534	1
41 x 66	107	0687 631 535	0687 632 535	0687 633 535	1
41 x 71	112	0687 631 536	0687 632 536	0687 633 536	1
46 x 46	92	0687 631 540	0687 632 540	0687 633 540	1
46 x 51	97	0687 631 541	0687 632 541	0687 633 541	1
46 x 56	102	0687 631 542	0687 632 542	0687 633 542	1
46 x 61	107	0687 631 543	0687 632 543	0687 633 543	1
46 x 66	112	0687 631 544	0687 632 544	0687 633 544	1
46 x 71	117	0687 631 545	0687 632 545	0687 633 545	1
51 x 51	102	0687 631 550	0687 632 550	0687 633 550	1
51 x 56	107	0687 631 551	0687 632 551	0687 633 551	1
51 x 61	112	0687 631 552	0687 632 552	0687 633 552	1
51 x 66	117	0687 631 553	0687 632 553	0687 633 553	1
51 x 71	122	0687 631 554	0687 632 554	0687 633 554	1
56 x 56	112	0687 631 560	0687 632 560	0687 633 560	1
56 x 61	117	0687 631 561	0687 632 561	0687 633 561	1
61 x 61	122	0687 631 565	0687 632 565	0687 633 565	1
66 x 66	132	0687 631 570	0687 632 570	0687 633 570	1
71 x 71	142	0687 631 575	0687 632 580	0687 633 580	1

1 VE: 1 Profilylinder inkl. 3 Schlüssel aus Neusilber und eine Stulpschraube M 5 x 80 mm.

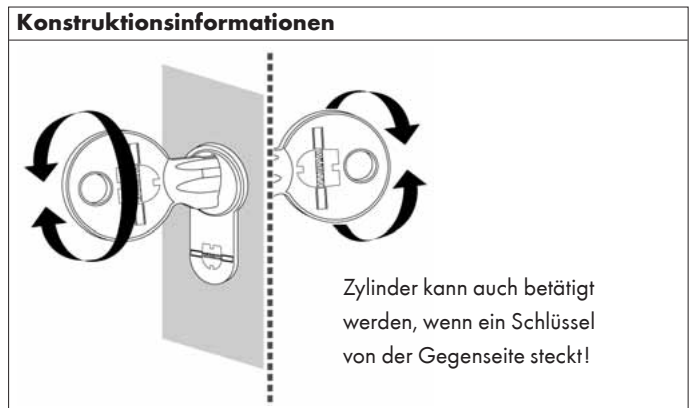

Zusatzartikel:

- 🔍 Schutzbeschläge
- 🔍 Schutzrosetten
- 🔍 Stoßgriffe
- 🔍 Schließzylinderspray