


Anwendungsbeispiele:

- Nahezu alle Anhänger und Auflieger.
- Mercedes-Benz (Werkseinbau Vogel).
- MAN (ältere Fahrzeuge).

Bei Verwendung von Fließfett der NLGI-Klasse 000.

Schneidringarmaturen-Sortiment für Fließfett-Zentralschmieranlagen, 342-teilig Art.-Nr. 0964 884 1

Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge
Kegelring, D 4 mm	0884 604 611	100
Überwurfschraube, D 4 mm - M8 x 1	0884 604 612	50
Einsteckhülse, für Kunststoffrohr Ø 4 x 0,85 mm	0884 604 603	100
Gerader Verbinder, D 4 mm - D 4 mm	0884 604 100	10
Winkel-Einschraubverschraubung, D 4 mm - M10 x 1 keg	0884 604 103	10
Winkel-Einschraubverschraubung, D 4 mm - M8 x 1 keg	0884 604 102	10
Winkel-Einschraubverschraubung, D 4 mm - M6 x 1 keg	0884 604 101	5
Drehgelenk freibeweglich, M8 x 1 - M8 x 1 keg	0884 600 110	2
Drehgelenk freibeweglich, M8 x 1 - M10 x 1 keg	0884 600 111	2
Gerade Einschraubverschraubung, D 4 mm - M10 x 1 keg	0884 604 003	5
Gerade Einschraubverschraubung, D 4 mm - M8 x 1 keg	0884 604 002	5
Gerade Einschraubverschraubung, D 4 mm - M6 x 1 keg	0884 604 001	5
Schneidring, D 4 mm	0884 604 210	10
Überwurfmutter, D 4 mm	0884 614 200	10
Kegelring, D 10 mm	0884 610 611	5
Überwurfschraube, D 10 mm - M16 x 1,5	0884 610 612	5
Einsteckhülse, für Kunststoffrohr Ø 10 x 1,5 mm	0884 610 603	5
Gerader Verbinder, D 10 mm - D 10 mm	0884 610 100	3

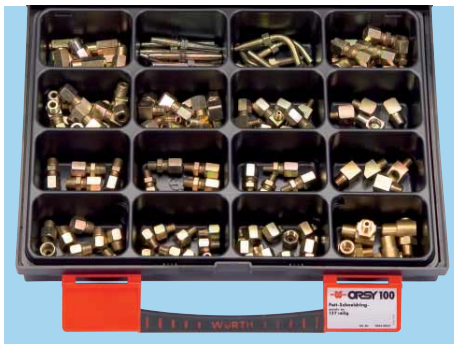

Anwendungsbeispiele:

- Nahezu alle Bau- und Landmaschinen.
- Müllfahrzeuge.
- MAN (Werkseinbau Beka-Max).

Bei Verwendung von Fett der NLGI-Klasse 2.

Schneidringarmaturen-Sortiment für Fett-Zentralschmieranlagen, 127-teilig Art.-Nr. 0964 884 2

Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge
Schraubhülse, 28 mm	0884 600 050	10
Rohrstutzen, gerade, D 6 mm, L = 30 mm	0884 600 051	10
Rohrstutzen 90°, D 6 mm, L = 37 mm, H = 28 mm	0884 600 053	5
Gerader Verbinder, D 6 mm - D 6 mm	0884 606 100	10
Winkel-Einschraubverschraubung, D 6 mm - M10 x 1 keg	0884 606 103	10
Winkel-Einschraubverschraubung, D 6 mm - M8 x 1 keg	0884 606 102	10
Winkel-Einschraubverschraubung, D 6 mm - M6 x 1 keg	0884 606 101	5
Winkelstück 90°, M10 x 1 - M10 x 1 keg	0884 600 106	2
Winkelstück 90°, M8 x 1 - M8 x 1 keg	0884 600 105	2
Gerade Einschraubverschraubung, D 6 mm - M10 x 1 keg	0884 606 003	5
Gerade Einschraubverschraubung, D 6 mm - M8 x 1 keg	0884 606 002	5
Gerade Einschraubverschraubung, D 6 mm - M6 x 1 keg	0884 606 001	5
Winkelstück 45°, M10 x 1 - M10 x 1 keg	0884 600 103	2
Winkelstück 45°, M8 x 1 - M8 x 1 keg	0884 600 102	2
Anschlussstück, gerade, M10 x 1 - M10 x 1 keg	0884 600 142	10
Anschlussstück, gerade, M8 x 1 - M8 x 1 keg	0884 600 130	10
Schneidring, D 6 mm	0884 606 210	10
Überwurfmutter, D 6 mm	0884 616 200	10
Drehgelenk freibeweglich, M8 x 1 - M8 x 10 keg	0884 600 110	2
Drehgelenk freibeweglich, M8 x 1 - M10 x 10 keg	0884 600 111	2



Anwendungsbeispiele:

- Gängig bei Lincoln Zentralschmierung.
- Geeignet für Fett- und Fließfett-Zentralschmieranlagen, zum Stecken.

Steckarmaturen-Sortiment für Fließfett- und Fett-Zentralschmieranlagen, 71-teilig Art.-Nr. 0964 884 3

Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge
Winkel-Einschraubverschraubung, steckbar, D 4 mm - M10 x 1 keg	0884 604 153	5
Winkel-Einschraubverschraubung, steckbar, D 4 mm - M8 x 1 keg	0884 604 152	5
Winkel-Einschraubverschraubung, steckbar, D 4 mm - M6 x 1 keg	0884 604 151	5
Gerader Verbinder, steckbar, D 6 mm - D 6 mm	0884 606 110	5
Winkel-Einschraubverschraubung, steckbar, D 6 mm - M10 x 1 keg	0884 606 153	5
Winkel-Einschraubverschraubung, steckbar, D 6 mm - M8 x 1 keg	0884 606 152	5
Winkel-Einschraubverschraubung, steckbar, D 6 mm - M6 x 1 keg	0884 606 151	5
Drehgelenk freibeweglich, steckbar, D6 - M6 x 1 keg	0884 600 113	2
Gerade Einschraubverschraubung, steckbar, D 4 mm - M10 x 1 keg	0884 604 053	5
Gerade Einschraubverschraubung, steckbar, D 4 mm - M8 x 1 keg	0884 604 052	5
Gerade Einschraubverschraubung, steckbar, D 4 mm - M6 x 1 keg	0884 604 051	5
Drehgelenk freibeweglich, steckbar, D6 - M8 x 1 keg	0884 600 114	2
Gerade Einschraubverschraubung, steckbar, D6 - M10 x 1 keg	0884 606 053	5
Gerade Einschraubverschraubung, steckbar, D6 - M8 x 1 keg	0884 606 052	5
Gerade Einschraubverschraubung, steckbar, D6 - M6 x 1 keg	0884 606 051	5
Drehgelenk freibeweglich, steckbar, D6 - M10 x 1 keg	0884 600 115	2