


DOPPELRING-RATSCHENSCHLÜSSEL

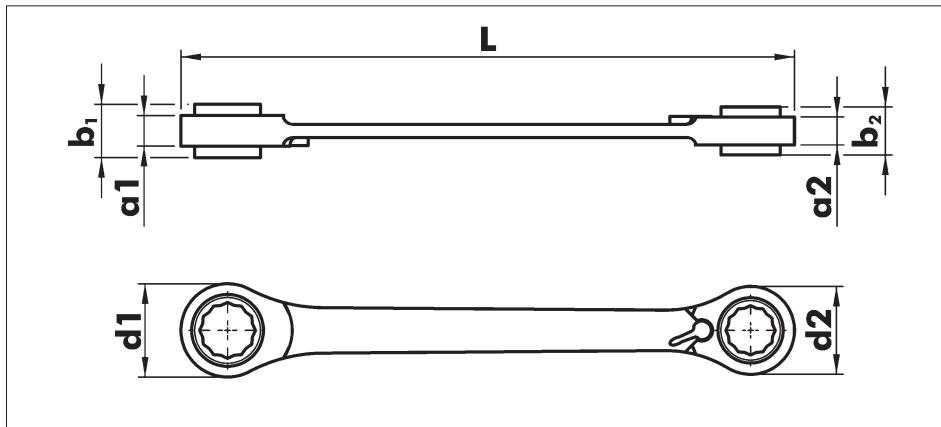

mm	L mm	a ₁ mm	b ₁ mm	a ₂ mm	b ₂ mm	d ₁ mm	d ₂ mm	Art.-Nr.	VE St.
8x10+12x13	150	7,3	13,8	8,6	16,8	20,2	24,8	0714 257 013	1
10x19+13x17	200	9,0	17,1	11,2	21,9	27,2	33,6	0714 257 017¹	1
16x17+18x19	230	10,3	20,2	11,2	21,9	31,5	33,5	0714 257 019²	1
Bitadapter 10 mm x 1/4", Länge 20 mm (Lieferumfang ohne Bit)								0715 11 03	1

Doppelring-Ratschenschlüssel-Satz			
Set	mm	Art.-Nr.	VE St.
3-teilig	8x10+12x13, 16x17+18x19, Bitadapter 10 mm x 1/4", Länge 20 mm (Lieferumfang ohne Bit)	0714 257 30	1

Ausführung: metrisch, gerade.

- Antrieb: Doppelringseite POWERDRIV® 12kant, feinverzahnt, 72 Zähne, Einhandbedienung durch Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert
- Geometrie: Ringseite gerade

4 Größen pro Ratschenschlüssel

- Mit 2 Ratschenschlüsseln werden die gängigsten Schlüsselweiten abgedeckt

1/4"-Bitadapter verfügbar

- Einfach in Ratschenschlüssel SW 10 mm einstecken, somit als Bitratsche verwendbar

Schlanker Ratschenkopf

- Für schwer zugängliche Stellen

¹ Für DIN-Schrauben. Deckt ca. 70% der Anwendungen mit einem Schlüssel ab. DIN 931/933/934 → M6 (SW 10), M8 (SW 13), M10 (SW 17), M12 (SW 19)

² Für DIN- und ISO-Schrauben. DIN 931/933/934 → M10 (SW 17), M12 (SW 19) ISO 4014/4017/4032 → M10 (SW 16), M12 (SW 18)



POWERDRIV