



Lamellenfächerschleifscheiben **LONGLIFE** Grün für Edelstahl (Kanten-Profi)

Lamellenfächerschleifscheibe mit spezialummanteltem, schleifaktivem Keramikkorn speziell für Edelstahl und hochlegierte Stähle

Einsatzbereiche

- Speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, hochlegierten Stählen, Nickelbasislegierungen und Titanlegierungen
- Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

Eigenschaften

- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel ($\leq 0,1\%$)
- Hochleistungs-Schleifleinen (robustes Polyestergerewebe) mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)
- Spezialummanteltes, schleifaktives Keramikkorn
- Robuster Trägerteller aus Glasgewebe

Vorteile

● Im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerschleifscheiben:


- Bis zu 4-fach höhere Standzeit
- Sehr hoher Materialabtrag
- Feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte

● Hochleistungs-Schleifleinen

(Keramiksleifkorn mit schleifaktiver Deckschicht)

- Extrem hohe Standzeit
- Sehr hoher Materialabtrag
- Sehr kühler Schliff
- Keine Materialverfärbung
- Schärft sich selbst nach

Schleifvergleich mit Körnung 40 in Edelstahl 1.4571

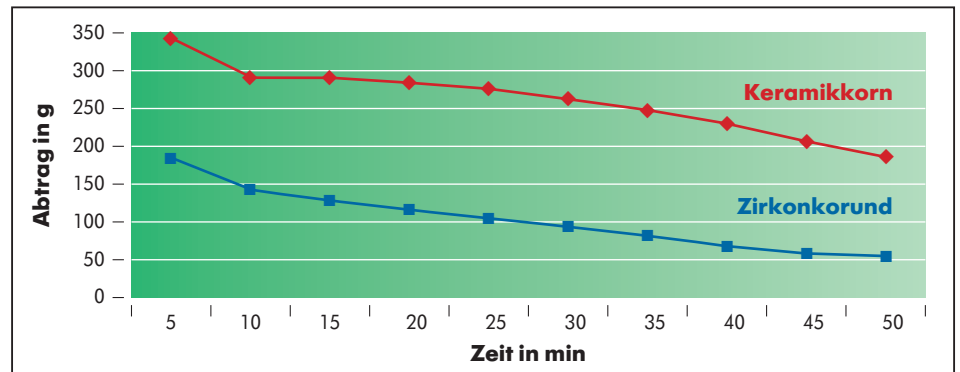

Ø mm	Bohrung mm	Ausführung	max. min ⁻¹	Körnung	Art.-Nr.	VE/St.
115	22,23		13.300	40	0578 430 314	10
				60	0578 430 316	
				80	0578 430 318	
				120	0578 430 311	
125	22,23		12.200	40	0578 430 324	
				60	0578 430 326	
				80	0578 430 328	
				120	0578 430 321	