

# FENSTERRIEGEL

**Material: Stahl**

**Gerade oder gekröpft**

**Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich**

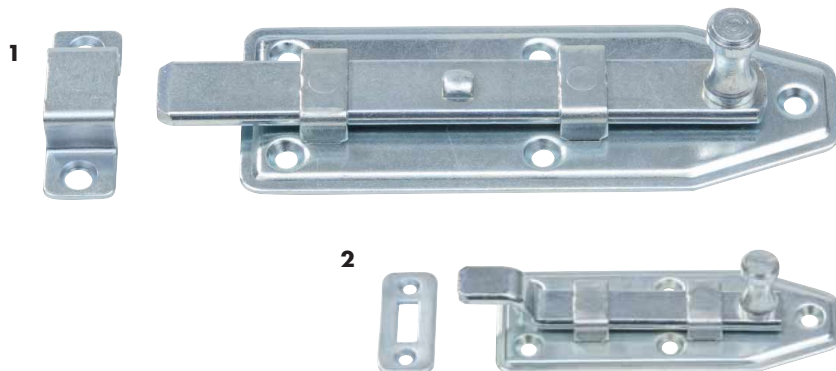



Abb.	Ausführung	Oberfläche	A in mm	B in mm	Art.-Nr.	VE/St.
1	Fensterriegel, gerade mit Schlaufe	blau verzinkt	60	25	<b>0688 401 804</b>	10
			80	30	<b>0688 401 806</b>	
			100	35	<b>0688 401 808</b>	
2	Fensterriegel, gekröpft mit Schließblech		80	30	<b>0688 401 824</b>	

**Montagetipp:**

Für die Befestigung können für A = 60 mm zum Beispiel Senkkopfschrauben mit Ø 2,4 mm und ab A = 80 mm Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm verwendet werden

10 = 10 Riegel und 10 Riegelschlaufen oder Schließbleche

**Technische Informationen:**

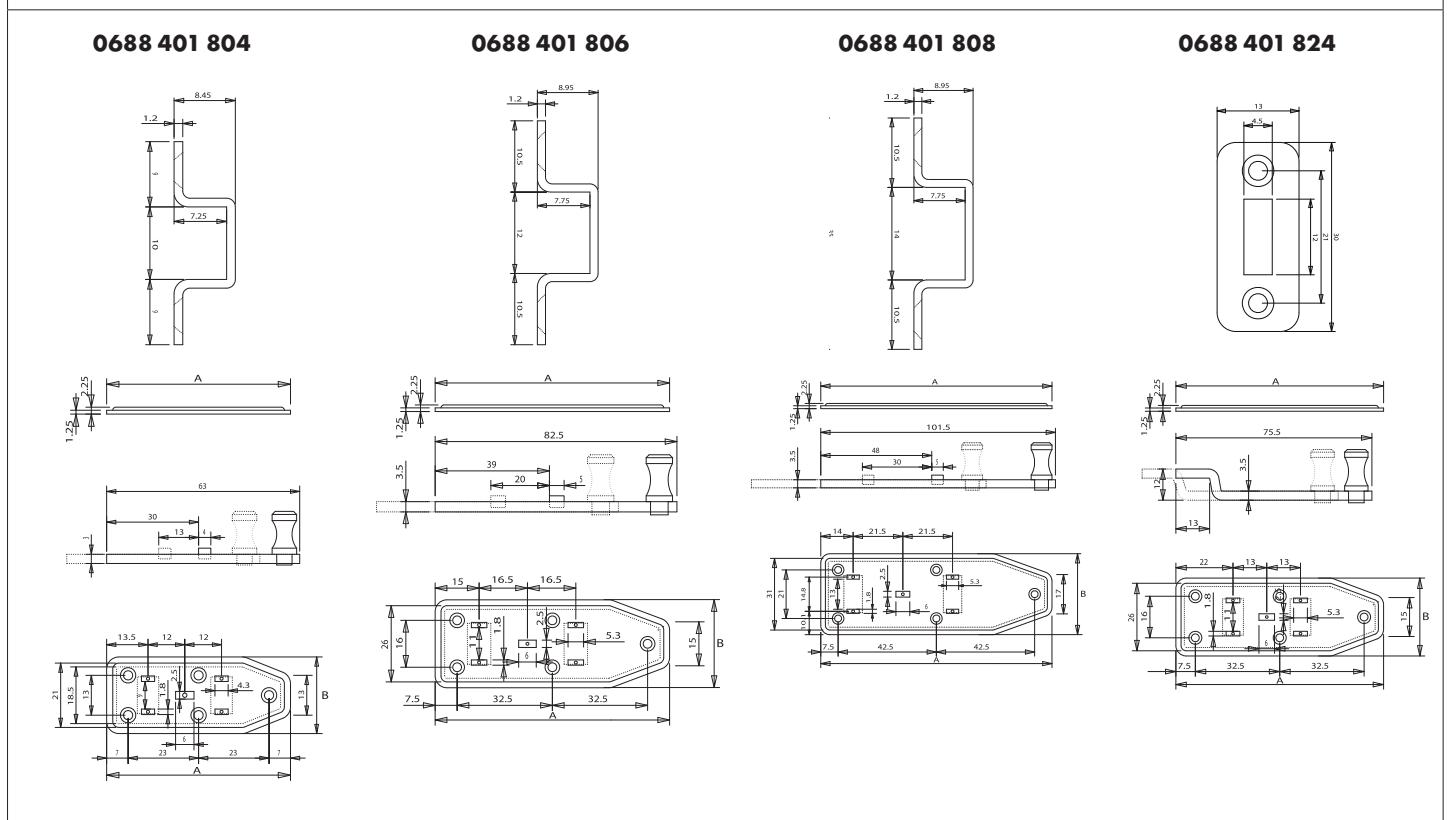

**Zusatzartikel:**

- 🔍 Kreuzgehänge
- Ladenbänder
- Kloben
- Kistenbänder