

LED-EINBAULICHTPUNKT POINT

DIMMBAR

(s. Anschlusszubehör)



Niedervolt – 350 mA / LED



Anwendung


LED-Einbaulösung als Akzentbeleuchtung für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen, Museen und Ausstellungen. Besonders geeignet für wärmeempfindliche Oberflächen und zur Akzentbeleuchtung von Produkten, die nicht erwärmt werden dürfen.

Merkmale

- Universell einsetzbar als Einbauleuchte
- Kein UV-Anteil im Licht
- Leuchtmittel: 1 x 1,25-W-Power-LED, Ø Lebensdauer 25.000 Stunden
- Gehäuse mit Klemmbefestigung
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Gehäuseabdeckung: Transparent
- Lieferumfang: Einbauleuchte inkl. Anschlusskabel mit LD1-Stecker
- Anschluss: LED-Trafo 350 mA (siehe Anschlusszubehör)



Technische Informationen:

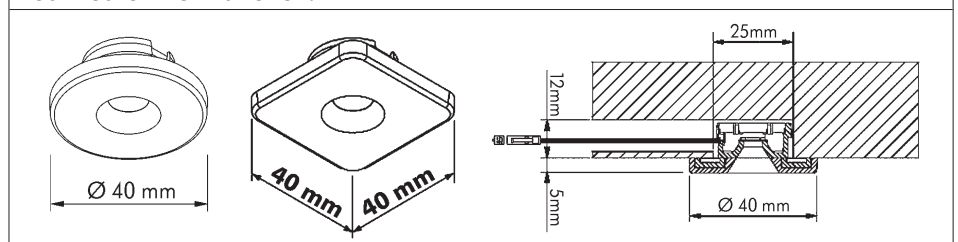

| Bezeichnung | Kabellänge mm | Gehäusefarbe | Lichtfarbe | Lichtstrom | Farbwiedergabeindex Ra | Art.-Nr. | VE/St. |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|--------|
| LED Point runde Einbauleuchte | 2.000 | chrom | warmweiß ¹ | 50 lm | 81 | 0976 500 118 | 1 |
| | 2.000 | chrom | kaltweiß ² | 63 lm | 76 | 0976 500 117 | 1 |
| LED Point quadratische Einbauleuchte | 2.000 | chrom | warmweiß ¹ | 50 lm | 81 | 0976 500 116 | 1 |
| | 2.000 | chrom | kaltweiß ² | 63 lm | 76 | 0976 500 115 | 1 |

¹ 3.000 °K ± 300 °K ² 6.700 °K ± 300 °K

| Anschlusszubehör: | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Bezeichnung | Für Anschlussart | Anschließbare LED POINT | Art.-Nr. | VE St. |
| Trafo 9 W, 350 mA, 3-fach Verteiler | Stecksystem LD1 | min. 1 – max. 3* | 0976 500 500 | 1 |
| Trafo 9 W, 350 mA, 9-fach Verteiler | Stecksystem LD1 | min. 1 – max. 7* | 0976 500 501 | 1 |
| Trafo 2 x 9 W, 350 mA, 2x3-fach Verteiler | Stecksystem LD1 | min. 1 – max. 6* | 0976 500 530 | 1 |
| Trafo 2 x 9 W, 350 mA, 2x9-fach Verteiler | Stecksystem LD1 | min. 1 – max. 14* | 0976 500 531 | 1 |
| Trafo 2 x 9 W, 350 mA, dimmbar (1-10 V) mit Dimmsystem DIM1 ³ , 2x3-fach Verteiler | Stecksystem LD1 + DIM1 | min. 1 – max. 6* | 0976 500 535 | 1 |
| Trafo 2 x 9 W, 350 mA, dimmbar (1-10 V) mit Dimmsystem DIM1 ³ , 2x9-fach Verteiler | Stecksystem LD1 + DIM1 | min. 1 – max. 14* | 0976 500 536 | 1 |
| Verlängerungsleitung, 1.000 mm | Stecksystem LD1 | - | 0976 500 505 | 1 |
| Verlängerungsleitung, 2.000 mm | Stecksystem LD1 | - | 0976 500 506 | 1 |

³ Passende Dimmschalter mit Stecksystem DIM1 bitte separat bestellen: Art.-Nr. 0976 500 65*

*Freibleibende Verteilersteckplätze müssen mit den mitgelieferten Kurzschlussbrücken belegt werden.