




W-SL VERBINDUNGSELEMENTE FÜR VERSCHRAUBUNGEN

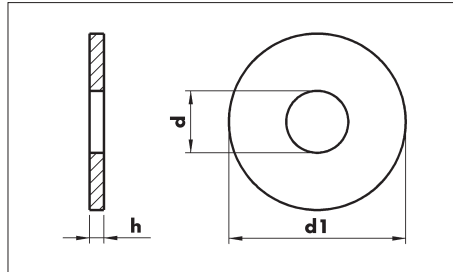

Bezeichnung, d x d ₁ x h	Oberfläche	Gewicht ³⁾ kg/St.	Art.-Nr.	VE/St.
U-Scheibe, 17,5 x 56 x 5 mm, DIN 440	galvanisch verzinkt (A2K), Stahl	0,080	0459 18	50
U-Scheibe, 13,5 x 44 x 4 mm, DIN 440	galvanisch verzinkt (A2K), Stahl	0,042	0459 14	100
U-Scheibe, 17,0 x 30,0 x 3 mm, DIN 125	galvanisch verzinkt (A2K), Stahl	0,010	0407 16	100
U-Scheibe, 13,0 x 24,0 x 2,5 mm, DIN 125	galvanisch verzinkt (A2K), Stahl	0,006	0407 12	100
U-Scheibe, 17,5 x 56 x 5 mm, DIN 440	feuerstückverzinkt (tzn), Stahl	0,070	0459 018	100
U-Scheibe, 13,5 x 44 x 4 mm, DIN 440	feuerstückverzinkt (tzn), Stahl	0,035	0459 014	200
U-Scheibe, 17,0 x 30,0 x 3 mm, DIN 125	feuerstückverzinkt (tzn), Stahl	0,010	0407 009 116	100
U-Scheibe, 13,0 x 24,0 x 2,5 mm, DIN 125	feuerstückverzinkt (tzn), Stahl	0,006	0407 009 112	200

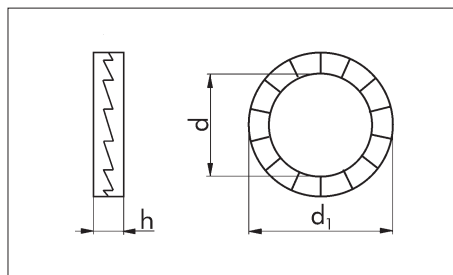

Bezeichnung, d x d ₁ x h	Oberfläche	Gewicht ³⁾ kg/St.	Art.-Nr.	VE/St.
Keilsicherungsscheibe, 17,0 x 30,7 x 2,7 mm, DIN 25201	DPT, [960 h Grundmetall - korr. n. DIN EN ISO 9227-NSS] (DIN 50021)] Stahl	0,012	0401 770 016	50
Keilsicherungsscheibe, 13,0 x 25,4 x 2,7 mm, DIN 25201	Edelstahl, A4 (1.4436) Stahl	0,009	0401 770 012	50

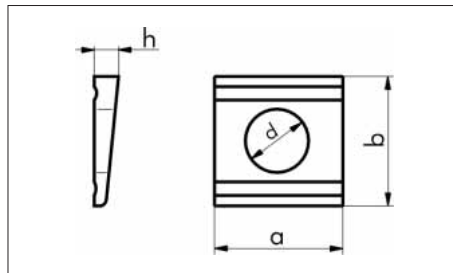

Bezeichnung, d x a x b x h	Oberfläche	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.	VE/St.
Scheibe, 18,0 x 32,0 x 36,0 x 5,9 mm, DIN 434	feuerverzinkt (tzn), Stahl	0,034	0450 18	100
Scheibe, 14,0 x 26,0 x 30,0 x 4,9 mm, DIN 434	feuerverzinkt (tzn), Stahl	0,015	0450 14	100