


## VDE-ZANGEN-SORTIMENT KOMBI, IEC 60900

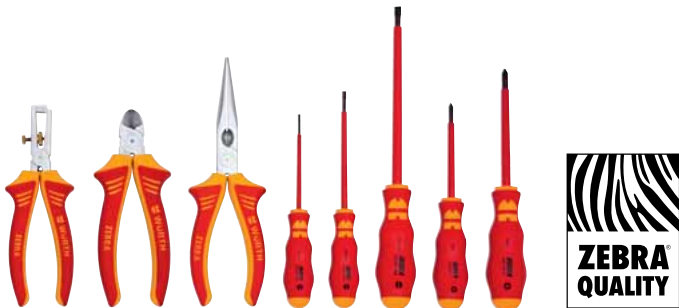

- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl der Zangen gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Abisolierzange öffnet durch Öffnungsfeder selbstständig
- Seitenschneider mit schlanker Kopfform für optimale Zugänglichkeit
- Flachrundzange mit Spitzen für hohe Biegebelastungen
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff für sicheres Arbeiten

Inhalt	Art.-Nr.	Gesamtlänge	Sortiment-Art.-Nr.	VE/St.
Abisolierzange	0714 01 570	160 mm	<b>0714 01 582</b>	1
Seitenschneider	0714 01 572	160 mm		
Flachrundzange	0714 01 577	210 mm		
Schraubendreher Schlitz 0,4 x 2,5 mm	0613 631 025	160 mm		
Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 mm	0613 631 04	180 mm		
Schraubendreher Schlitz 1,2 x 6,5 mm	0613 631 065	260 mm		
Schraubendreher PH 1	0613 632 1	180 mm		
Schraubendreher PH 2	0613 632 2	210 mm		